


E10058



Kabelkompatibel ventilkontakt

VALVE PLUG TYPE A

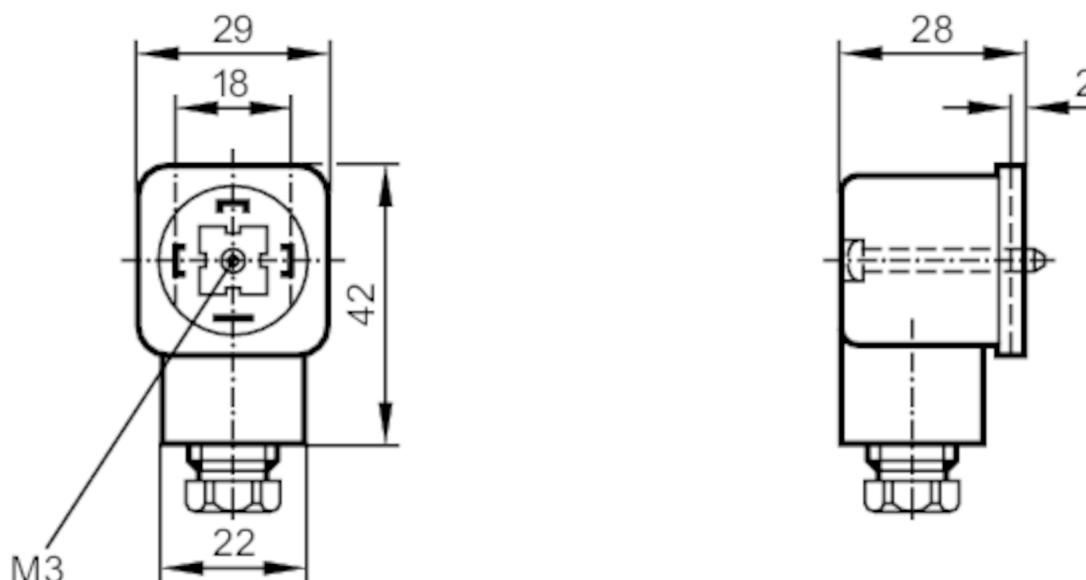

Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 45,00 AC / < 70,00 DC
Maks. nåværende belastning totalt [A]	16,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-40,00...125,00
Beskyttelse	IP 65

Mekaniske data

Vekt [g]	28,00
Dimensjoner [mm]	42,00 x 29,00 x 28,00
Materialer	PA
Støpt kroppsmateriale	PA

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

E10058



Kabelkompatibel ventilkontakt


VALVE PLUG TYPE A

Elektrisk tilkobling

terminaler: ...1,5 mm²; Kabelskjede: Ø 6...8 mm

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x ventilplugg type A DIN, vinklet; Støpt kropp: PA

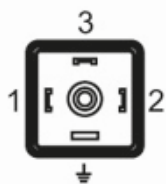

Tilkobling

