


Kabelkompatibelt støpsel

SDOAT052--SFKPG

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

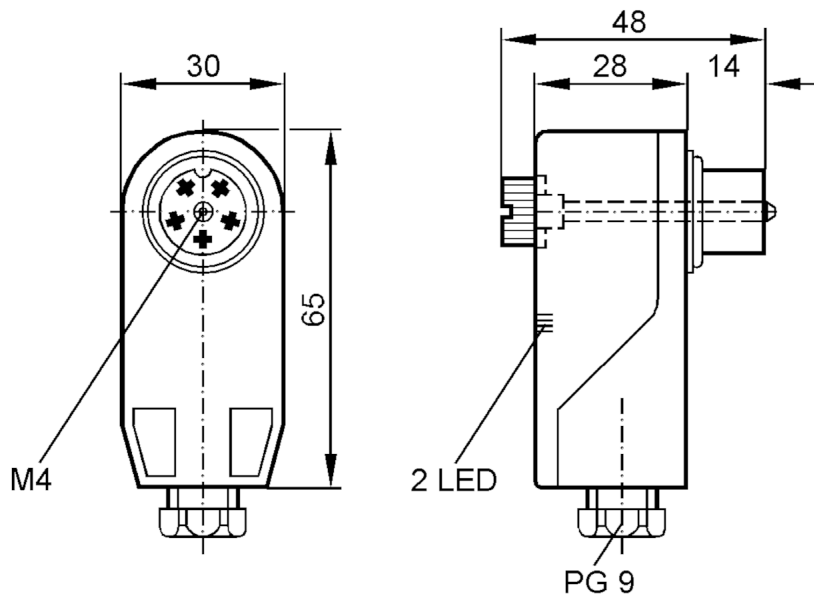

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC
----------------	-----	------------------

Utganger

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-30,00...80,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse	IP 65
-------------	-------

Mekaniske data

Vekt	[g]	63,20
------	-----	-------

Dimensjoner	[mm]	48,00 x 30,00 x 65,00
-------------	------	-----------------------

Materialer	PA
------------	----

Støpt kroppsmateriale	PA
-----------------------	----

Materiale mutter	PA
------------------	----

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------



Kabelkompatibelt støpsel

SDOAT052--SFKPG

Elektrisk tilkobling

terminaler: ...1,5 mm²; Kabelgjennomføringer: PG 9

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x Ø 28 mm, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PA; låse: PA



Tilkobling

