


Kabelkompatibelt støpsel

SDOAH042PLSFKPG

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

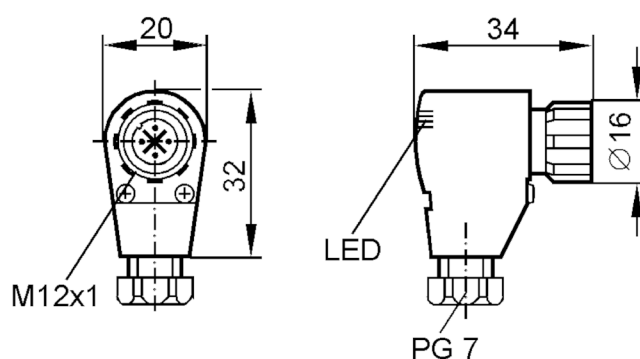

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC
----------------	-----	------------------

Utganger

Elektrisk design	NPN
------------------	-----

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-30,00...80,00
Beskyttelse		IP 65

Mekaniske data

Dimensjoner	[mm]	20,00 x 34,00 x 32,00
Materialer		PA
Støpt kroppsmateriale		PA
Materiale mutter		PA

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------



Kabelkompatibelt støpsel

SDOAH042PLSFKPG

Elektrisk tilkobling

terminaler: ...0,5 mm²; Kabelgjennomføringer: PG 7

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PA; låse: PA



Tilkobling

