


## Kabelkompatibelt støpsel

SDOAH042PLSFKPG

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

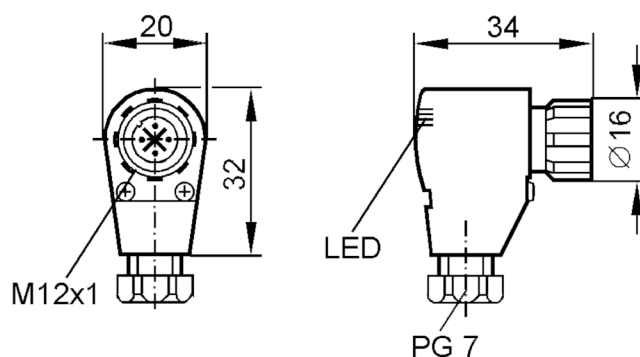

## Elektriske data

|                |     |                  |
|----------------|-----|------------------|
| Driftsspenning | [V] | 10,00...30,00 DC |
|----------------|-----|------------------|

## Utganger

|                  |     |
|------------------|-----|
| Elektrisk design | NPN |
|------------------|-----|

## Driftsforhold

|                      |      |                |
|----------------------|------|----------------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -30,00...80,00 |
|----------------------|------|----------------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Beskyttelse | IP 65 |
|-------------|-------|

## Mekaniske data

|             |      |                       |
|-------------|------|-----------------------|
| Dimensjoner | [mm] | 20,00 x 34,00 x 32,00 |
|-------------|------|-----------------------|

|            |    |
|------------|----|
| Materialer | PA |
|------------|----|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Støpt kroppsmateriale | PA |
|-----------------------|----|

|                  |    |
|------------------|----|
| Materiale mutter | PA |
|------------------|----|

## Displayer/driftselementer

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| Display | koblingsstatus | 1 x LED, gul   |
|         | drift          | 1 x LED, grønn |

## Merknader

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Antall i forpakning | 1,00 stk. |
|---------------------|-----------|



## Kabelkompatibelt støpsel

SDOAH042PLSFKPG

### Elektrisk tilkobling

terminaler: ...0,5 mm<sup>2</sup>; Kabelgjennomføringer: PG 7

### Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PA; låse: PA



### Tilkobling

