


Kabelkompatibelt støpsel

SDOAH041PLSFKPG

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E11510

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

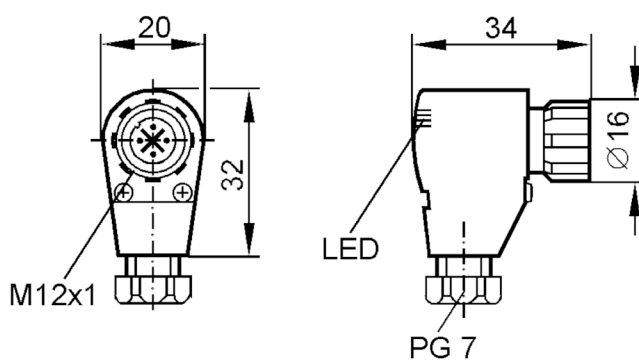

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC
----------------	-----	------------------

Utganger

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-30,00...80,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse	IP 65
-------------	-------

Mekaniske data

Dimensjoner	[mm]	20,00 x 34,00 x 32,00
-------------	------	-----------------------

Materialer	PA
------------	----

Støpt kropps materiale	PA
------------------------	----

Materiale mutter	PA
------------------	----

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

E10098



Kabelkompatibelt støpsel

SDOAH041PLSFKPG

Elektrisk tilkobling

terminaler: ...0,5 mm²; Kabelgjennomføringer: PG 7

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PA; låse: PA



Tilkobling

