




Overgangsplugg

ESTGB040MSS00,3E03 (PG13,5)

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

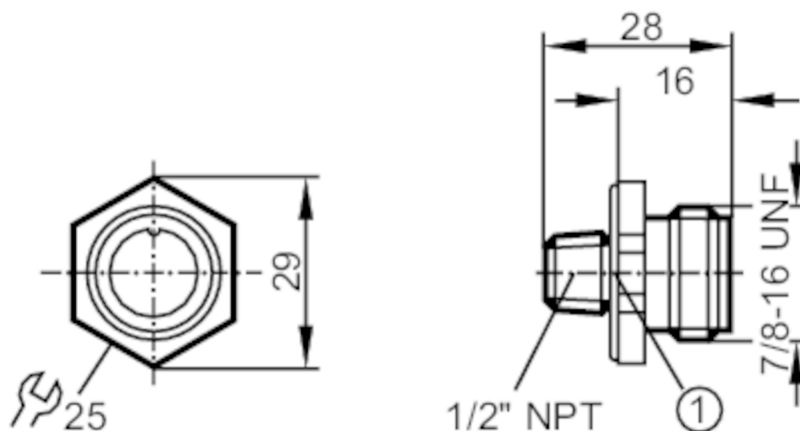

1 O-ring

Applikasjon

Spesiell egenskap gullbelagte kontakter

Elektriske data

Driftsspenning [V] < 600,00 AC/DC

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C] -20,00...100,00

Beskyttelse IP 68

Mekaniske data

Vekt [g] 45,50

Monteringsgjenger 1/2" NPT

Materialer aluminium anodisert

Støpt kroppsmateriale aluminium, anodisert

Merknader

Antall i forpakning 1,00 stk.

E10110



Overgangsplugg

ESTGB040MSS00,3E03 (PG13,5)

Elektrisk tilkobling


, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x 7/8", rett; koding: A; Støpt kropp: aluminium, anodisert; kontakter: gullbelagte



Tilkobling

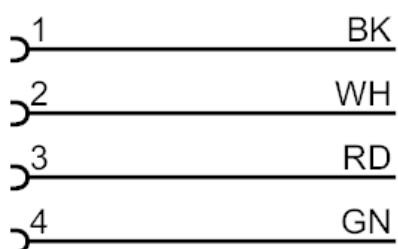

BK =	Lederfarger :
GN =	svart
RD =	grønn
WH =	rød
	hvit