


## Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH040PLS0005E03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

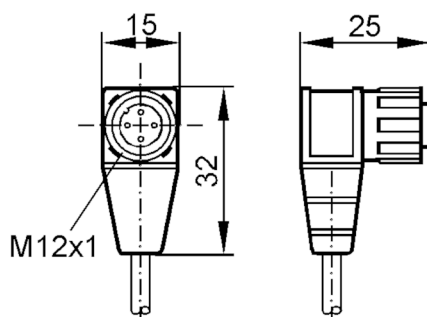

## Elektriske data

|                |     |                  |
|----------------|-----|------------------|
| Driftsspenning | [V] | 10,00...55,00 DC |
|----------------|-----|------------------|

## Driftsforhold

|                      |      |                |
|----------------------|------|----------------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -40,00...90,00 |
|----------------------|------|----------------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Beskyttelse | IP 67 |
|-------------|-------|

## Mekaniske data

|             |      |                       |
|-------------|------|-----------------------|
| Dimensjoner | [mm] | 25,00 x 15,00 x 32,00 |
|-------------|------|-----------------------|

|            |     |
|------------|-----|
| Materialer | PUR |
|------------|-----|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Støpt kroppsmateriale | PUR |
|-----------------------|-----|

|                  |     |
|------------------|-----|
| Materiale mutter | PUR |
|------------------|-----|

## Merknader

 
|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Antall i forpakning | 1,00 stk. |
|---------------------|-----------|

## Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PVC; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (7 x Ø 0,25 mm )

## Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: PUR



# E10128



## Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH040PLS0005E03

### Tilkobling

