


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH042ZDS0002A03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

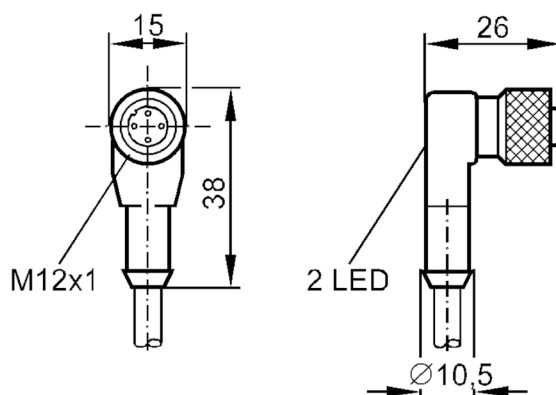

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC
----------------	-----	------------------

Utganger

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-30,00...90,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse	IP 67
-------------	-------

Mekaniske data

Dimensjoner	[mm]	26,00 x 15,00 x 38,00
-------------	------	-----------------------

Materialer	PUR
------------	-----

Støpt kroppsmateriale	PUR
-----------------------	-----

Materiale mutter	messing, forniklet
------------------	--------------------

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

E10150



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH042ZDS0002A03

Elektrisk tilkobling


Kabel: 2 m, PUR / PVC, svart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet



Tilkobling

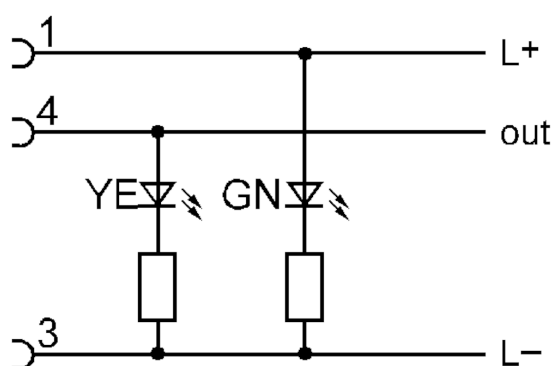

BK =
BN =
BU =

Lederfarger :
svart
brun
blå