


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGA030MSS0005B03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

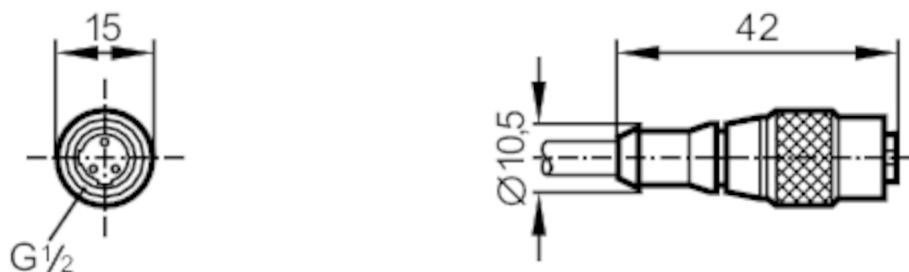

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 250,00 AC / < 300,00 DC
----------------	-----	---------------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse		IP 67
-------------	--	-------

Mekaniske data

Dimensjoner	[mm]	15,00 x 15,00 x 42,00
-------------	------	-----------------------

Materialer		TPU
------------	--	-----

Støpt kroppsmateriale		TPU
-----------------------	--	-----

Materiale mutter		messing, forniklet
------------------	--	--------------------

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PUR, oransje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x 1/2", rett; koding: C; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet




E10212



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGA030MSS0005B03

Tilkobling

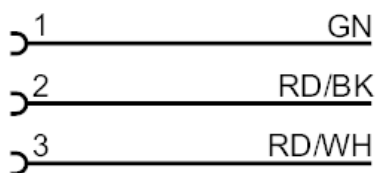

GN =	Lederfarger :
RD/BK =	grønn
RD/WH =	rød/svart
	rød/hvit