


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAG030--S0002E03

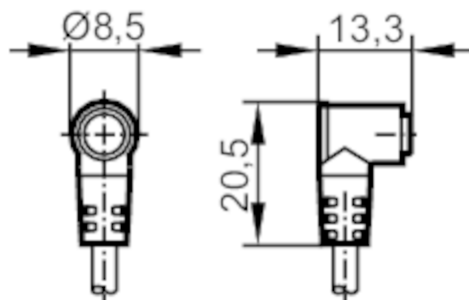

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 60,00 AC/DC
----------------	-----	---------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...85,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse	IP 65
-------------	-------

Mekaniske data

Vekt	[g]	33,00
------	-----	-------

Dimensjoner	[mm]	13,30 x 8,50 x 20,50
-------------	------	----------------------

Materialer	PUR
------------	-----

Støpt kroppsmateriale	PUR
-----------------------	-----

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PVC, svart, Ø 3 mm; 3 x 0,14 mm² (18 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M8, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PUR



E10217



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAG030--S0002E03

Tilkobling



BN =	Lederfarger :
BK =	brun
BU =	svart
	blå