




Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH040ZDS0002A03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: EVC004
Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

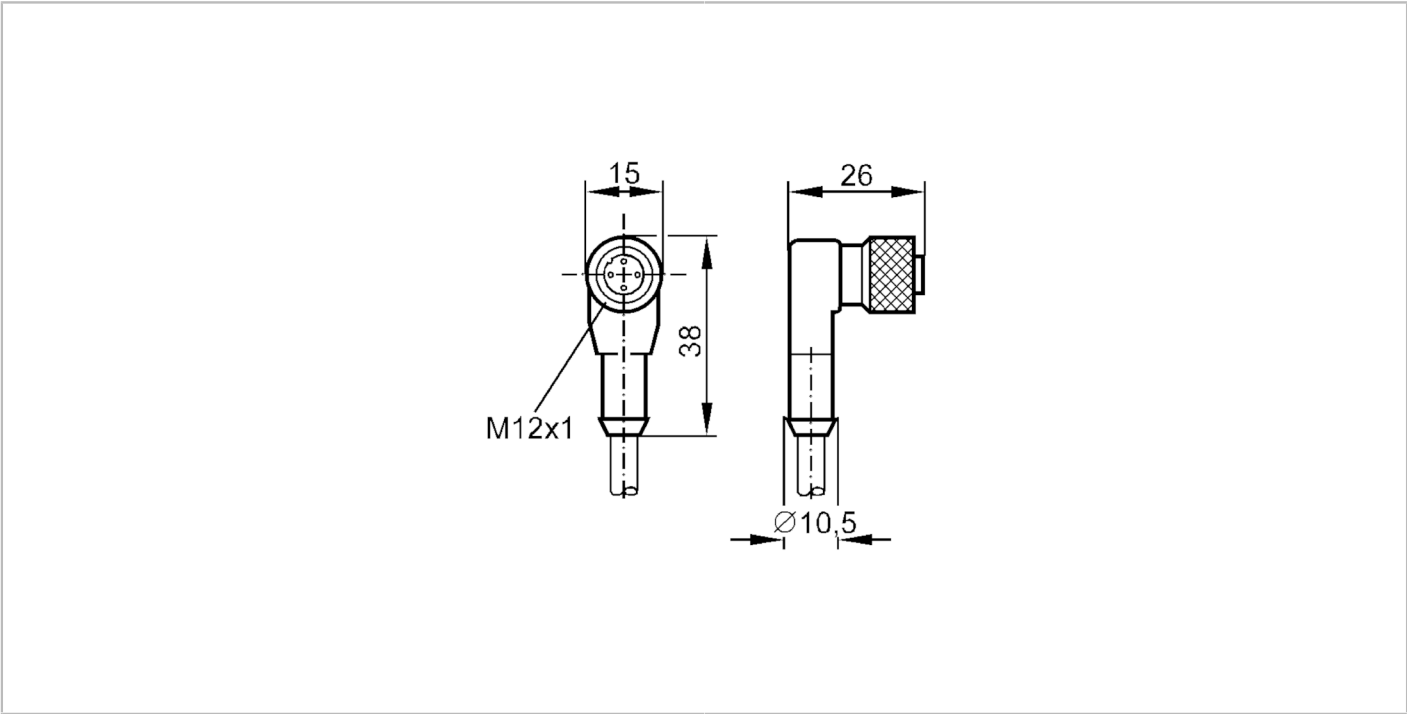

Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	< 250,00 AC/DC


Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse		IP 67

Mekaniske data		
Materialer		PUR
Støpt kroppsmateriale		PUR
Materiale mutter		diecast zinc, forniklet

Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.

Elektrisk tilkobling		
Kabel: 2 m, PUR / PVC, svart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)		

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter		
Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: diecast zinc, forniklet		

 

E10249



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH040ZDS0002A03

Tilkobling



BN =
BK =
BU =

Lederfarger :
brun
svart
blå