




Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH042ZDS0002A03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: EVC007
Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

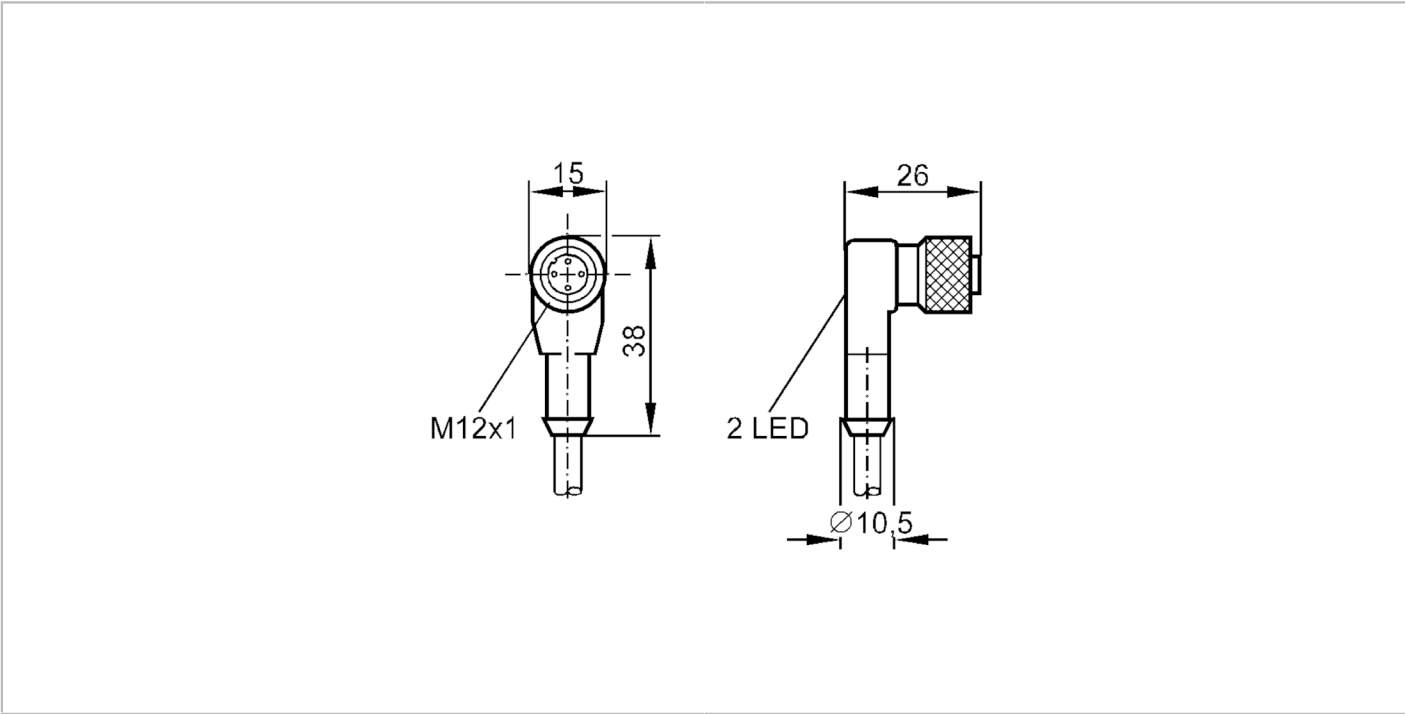

Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC
Utganger		
Elektrisk design		PNP
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse		IP 67
Mekaniske data		
Dimensjoner	[mm]	26,00 x 15,00 x 38,00
Materialer		PUR
Støpt kroppsmateriale		PUR
Materiale mutter		diecast zinc, forniklet
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.

E10253



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH042ZDS0002A03

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PUR / PVC, svart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: diecast zinc, forniklet



Tilkobling



BN =	Lederfarger :
BK =	brun
BU =	svart
	blå