


Splitterboks

ZDO4H055MSS0010H07

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

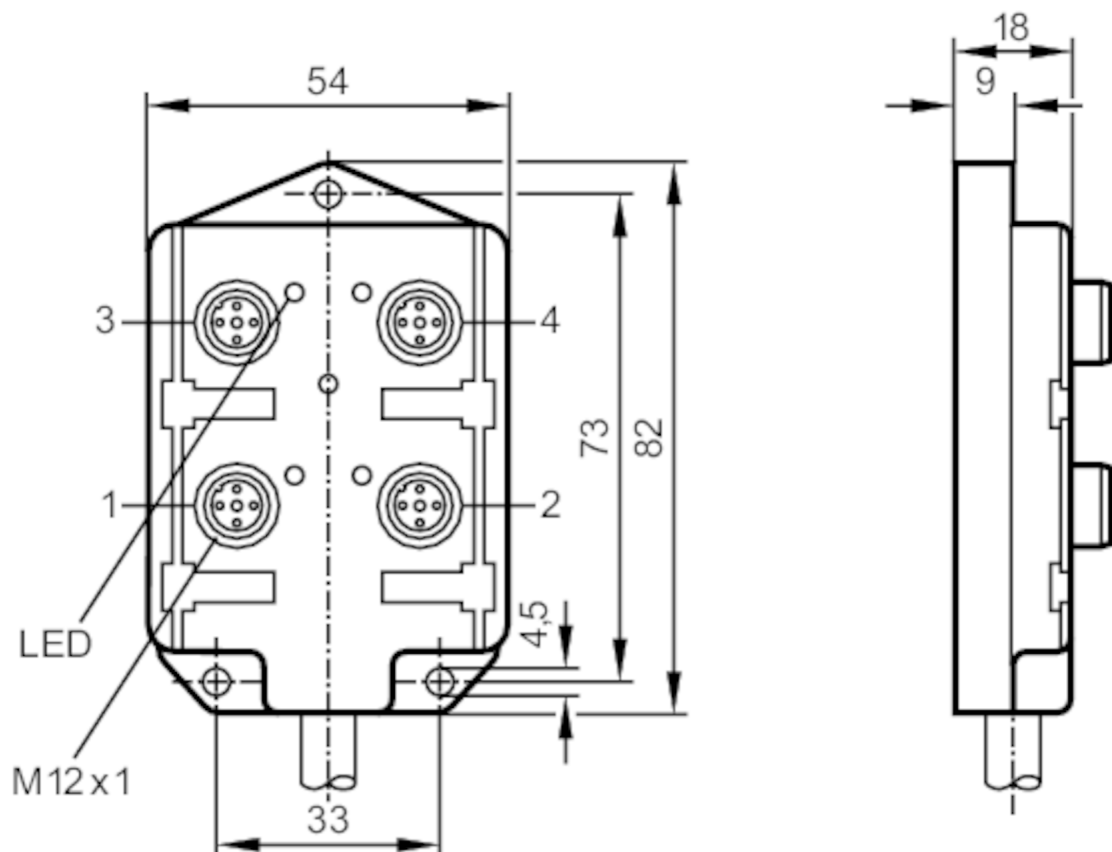

Applikasjon

Spesiell egenskap

Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter

Fri for silikon

ja

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

10,00...30,00 DC

Beskyttelsesklasse

II

Maks. strømbelastning pr. modul/port

[A]

4,00

Maks. nåværende belastning totalt

[A]

12,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-15,00...80,00

Beskyttelse

IP 67

Mekaniske data

Dimensjoner

[mm]

18,00 x 54,00 x 82,00

Materialer

TPU

Støpt kroppsmateriale

TPU

Antall porter splitterboks

4

E10279



Splitterboks

ZDO4H055MSS0010H07

Kontakttype	M12
-------------	-----

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	4 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Merknader


Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling


Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 8,4 mm; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Elektrisk tilkobling - spor

Koblinger: 4 x M12; koding: A; Støpt kropp: TPU; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm

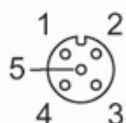

Tilkobling

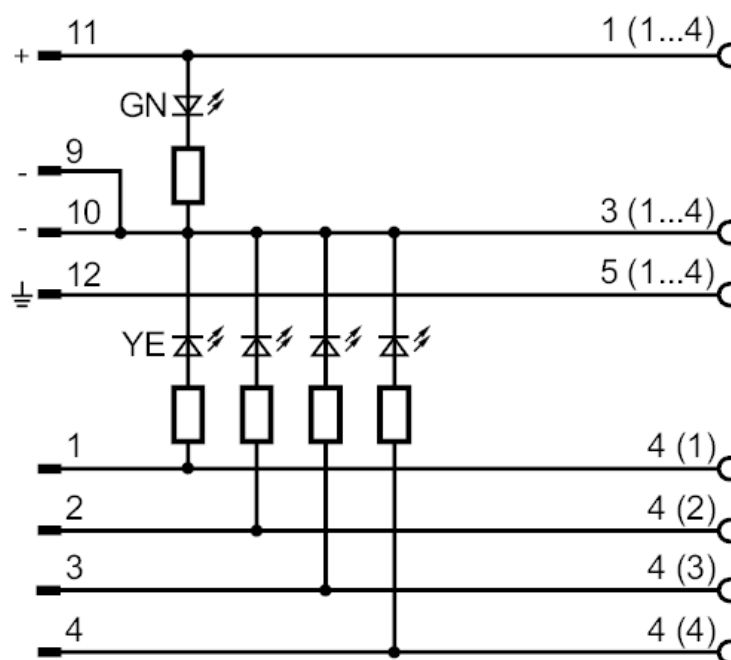

BN =	brun
BU =	blå
GN =	grønn
GN/YE =	grønn/gul
GY =	grå
WH =	hvit
YE =	gul