




Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH042MSS0005F03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

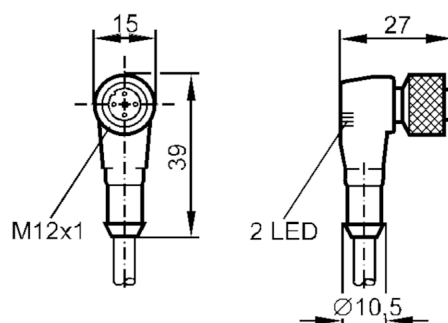

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC
----------------	-----	------------------

Utganger

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse	IP 67
-------------	-------

Mekaniske data

Dimensjoner	[mm]	27,00 x 15,00 x 39,00
-------------	------	-----------------------

Materialer	TPU gjennomiktig
------------	------------------

Støpt kroppsmateriale	TPU, gjennomiktig
-----------------------	-------------------

Materiale mutter	messing, anti-sprut
------------------	---------------------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

E10298



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH042MSS0005F03

Elektrisk tilkobling


Kabel: 5 m, PVC, oransje, Ø 5 mm; tverrbundet; 3 x 0,34 mm²

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU, gjennomsiktig; låse: messing, anti-sprut



Tilkobling

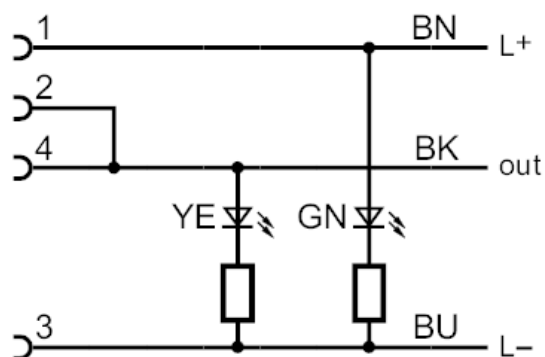

BN =	Lederfarger :
BK =	brun
BU =	svart
	blå