


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH042MSS0006E03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

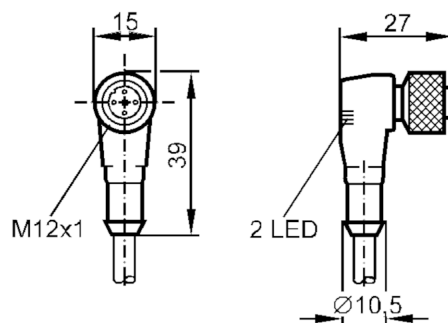

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC
----------------	-----	------------------

Utganger

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse	IP 67
-------------	-------

Mekaniske data

Materialer	TPU gjennomsiktig
------------	-------------------

Støpt kroppsmateriale	TPU, gjennomsiktig
-----------------------	--------------------

Materiale mutter	messing, forniklet
------------------	--------------------

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

E10368



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH042MSS0006E03

Elektrisk tilkobling

Kabel: 6 m, PVC, oransje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU, gjennomsiktig; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm



Tilkobling



BN =	Lederfarger :
BK =	brun
BU =	svart
	blå