


## Forbindelseskabel

VDOAH032MSS00,6H03STGH030MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: EVC051

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

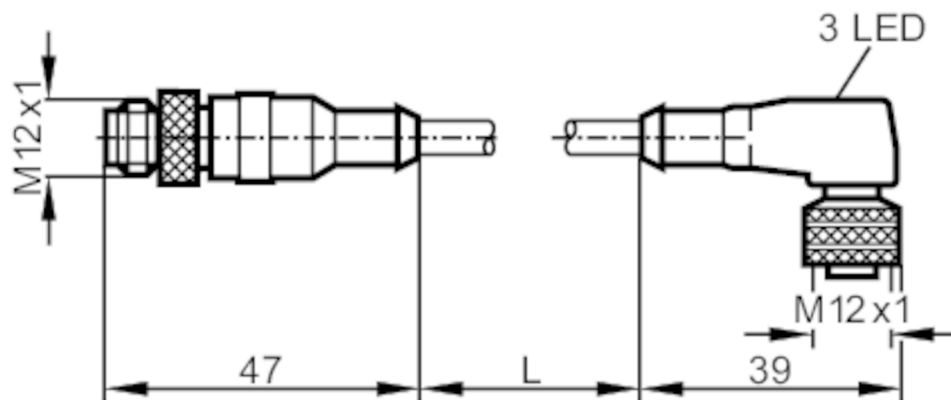

## Applikasjon

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Spesiell egenskap | Fri for silikon; gullbelagte kontakter |
| Fri for silikon   | ja                                     |

## Elektriske data

|                                   |     |                  |
|-----------------------------------|-----|------------------|
| Driftsspenning                    | [V] | 10,00...30,00 DC |
| Maks. nåværende belastning totalt | [A] | 3,00             |

## Utganger

|                  |     |
|------------------|-----|
| Elektrisk design | PNP |
|------------------|-----|

## Driftsforhold

|                      |      |                |
|----------------------|------|----------------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -25,00...80,00 |
| Beskyttelse          |      | IP 68          |

## Mekaniske data

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Materialer            | PUR                |
| Støpt kroppsmateriale | PUR                |
| Materiale mutter      | messing, forniklet |

## Displayer/driftselementer

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| Display | koblingsstatus | 1 x LED, gul   |
|         | drift          | 1 x LED, grønn |



## Forbindelseskabel

VDOAH032MSS00,6H03STGH030MSS

### Merknader

Antall i forpakning 1,00 stk.

### Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,7...0,9 Nm



### Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,6 m, PUR, svart, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Tilkobling

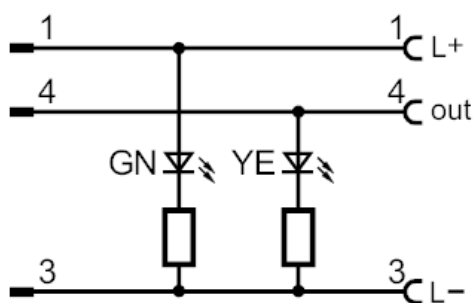

### Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,7...0,9 Nm

