


## Jumperkabel med ventilplugg

VVDAC031MSS00,6H03STGH030MSS

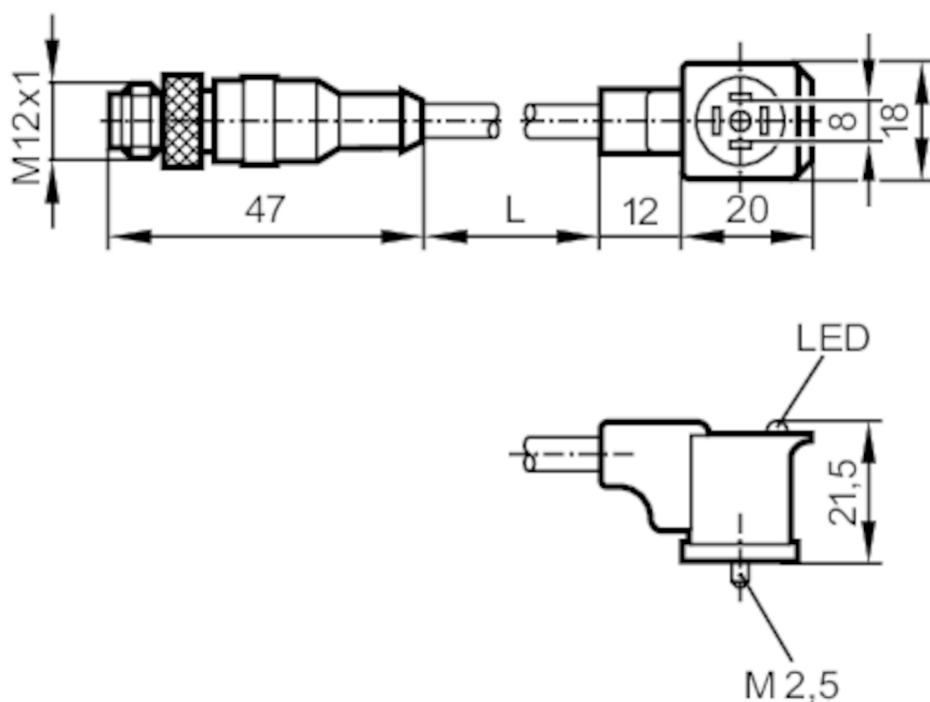

## Applikasjon

|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter |
| Fri for silikon   | ja                                                 |

## Elektriske data

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Driftsspenning [V]                    | < 24,00 AC/DC |
| Overspenningsbeskyttelse              | ja; (VDR)     |
| Maks. nåværende belastning totalt [A] | 3,00          |

## Driftsforhold

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
| Beskyttelse               | IP 65          |

## Mekaniske data

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Vekt [g]              | 59,20              |
| Materialer            | PUR                |
| Støpt kroppsmateriale | PUR                |
| Materiale mutter      | messing, forniklet |

## Displayer/driftselementer

|         |       |              |
|---------|-------|--------------|
| Display | drift | 1 x LED, gul |
|---------|-------|--------------|

## Tilbehør

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Varer som leveres | skrue             |
|                   | panel for merking |



## Jumperkabel med ventilplugg

 
VVDAC031MSS00,6H03STGH030MSS

### Merknader

Antall i forpakning 1,00 stk.

### Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,7...0,9 Nm



### Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,6 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Tilkobling

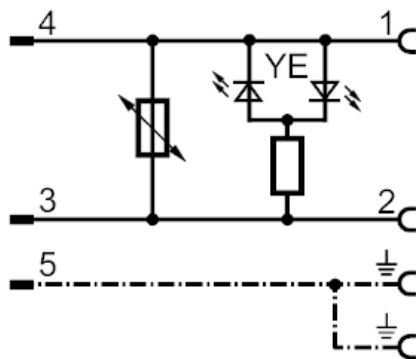

### Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x ventil type C DIN, vinklet; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; kontakter: nikkelbelagt messing; Tiltrekkingsmoment: 0,7...0,9 Nm

