


## Forbindelseskabel

VDOAH043MSS0001H04STGH040MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: EVC022

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

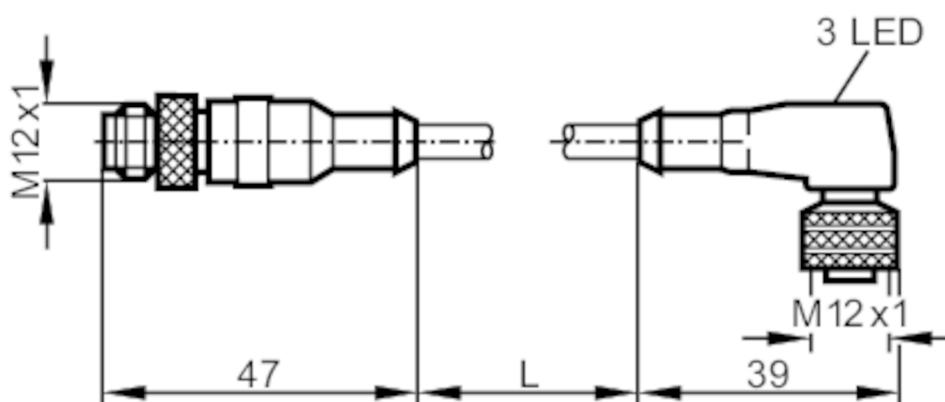

## Applikasjon

|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter |
| Fri for silikon   | ja                                                 |

## Elektriske data

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Driftsspenning [V]                    | 10,00...30,00 DC |
| Maks. nåværende belastning totalt [A] | 3,00             |

## Utganger

|                  |     |
|------------------|-----|
| Elektrisk design | PNP |
|------------------|-----|

## Driftsforhold

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
| Beskyttelse               | IP 68          |

## Mekaniske data

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Materialer            | PUR                |
| Støpt kroppsmateriale | PUR                |
| Materiale mutter      | messing, forniklet |

## Displayer/driftselementer

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| Display | koblingsstatus | 2 x LED, gul   |
|         | drift          | 1 x LED, grønn |



## Forbindelseskabel

VDOAH043MSS0001H04STGH040MSS

### Merknader

Antall i forpakning 1,00 stk.

### Elektrisk tilkobling

Kabel: 1 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )


### Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,7...0,9 Nm



### Elektrisk tilkobling

#### Tilkobling

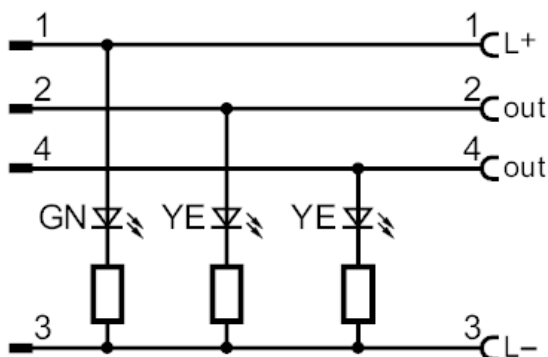

### Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,7...0,9 Nm

