


E11510



Kabelkompatibelt støpsel

SDOAH042MSSFKPG

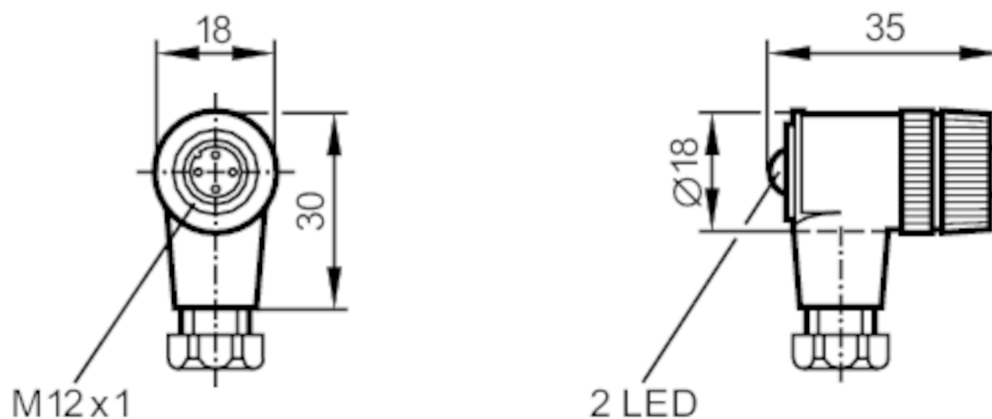

Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; gullbelagte kontakter
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00; (...40 °C)

Utganger

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...85,00
Beskyttelse	IP 68

Mekaniske data

Vekt [g]	28,60
Dimensjoner [mm]	30,00 x 18,00 x 35,00
Materialer	PA
Støpt kroppsmateriale	PA
Materiale mutter	messing, forniklet

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

E11510



Kabelkompatibelt støpsel

SDOAH042MSSFKPG

Elektrisk tilkobling

skrueterminaler: ...0,75 mm²; Kabelskjede: Ø 4...6 mm

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PA; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte



Tilkobling

