


Kabelkompatibelt støpsel

SDOAH050MSSFKPG

utfasingsartikkel

Alternative artikler: EVC815

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

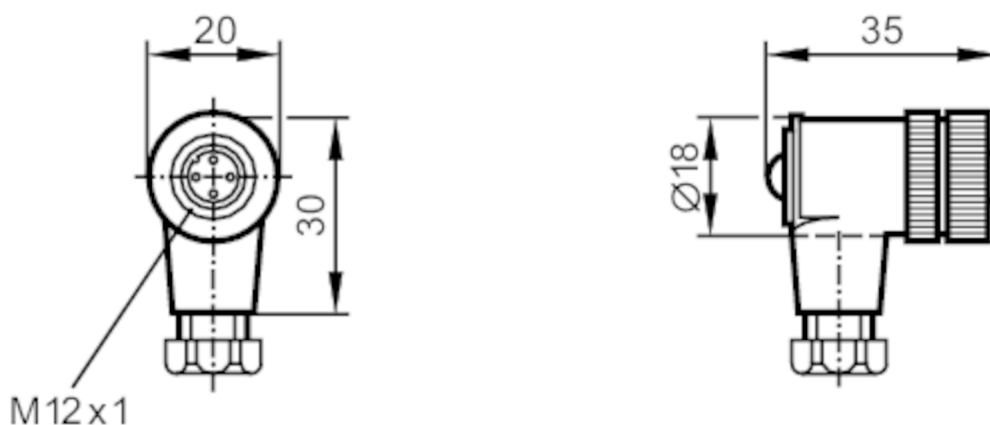

Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; gullbelagte kontakter
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 45,00 AC / < 70,00 DC
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00; (...40 °C)

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...85,00
Beskyttelse	IP 68

Mekaniske data

Vekt [g]	29,10
Dimensjoner [mm]	35,00 x 20,00 x 30,00
Materialer	PA
Støpt kroppsmateriale	PA
Materiale mutter	messing, forniklet

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

E11512



Kabelkompatibelt støpsel


SDOAH050MSSFKPG

Elektrisk tilkobling

skrueterminaler: ...0,75 mm²; Kabelskjede: Ø 4...6 mm

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PA; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte

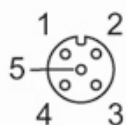

Tilkobling

