


Kabelkompatibelt støpsel

SDOAH030MSSFKPG

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

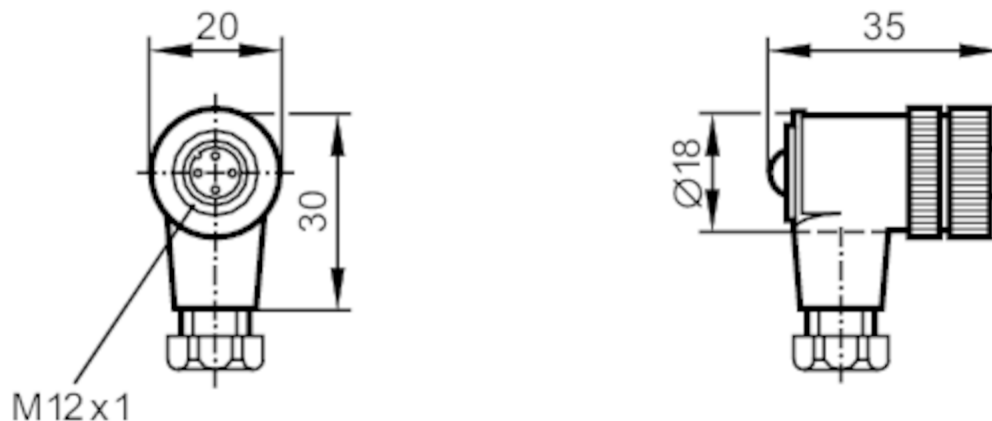

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 250,00 AC
----------------	-----	-------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...85,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse		IP 67
-------------	--	-------

Mekaniske data

Vekt	[g]	25,00
------	-----	-------

Dimensjoner	[mm]	35,00 x 20,00 x 30,00
-------------	------	-----------------------

Materialer		PBT
------------	--	-----

Støpt kroppsmateriale		PBT
-----------------------	--	-----

Materiale mutter		PA
------------------	--	----

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

E11535



Kabelkompatibelt støpsel

SDOAH030MSSFKPG

Elektrisk tilkobling

skrueterminaler: ...0,75 mm²; Kabelskjede: Ø 6...8 mm

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: C; Støpt kropp: PBT; låse: PA



Tilkobling

