


# E11566



## T-splitter

T SPLITTER M12/2XUS

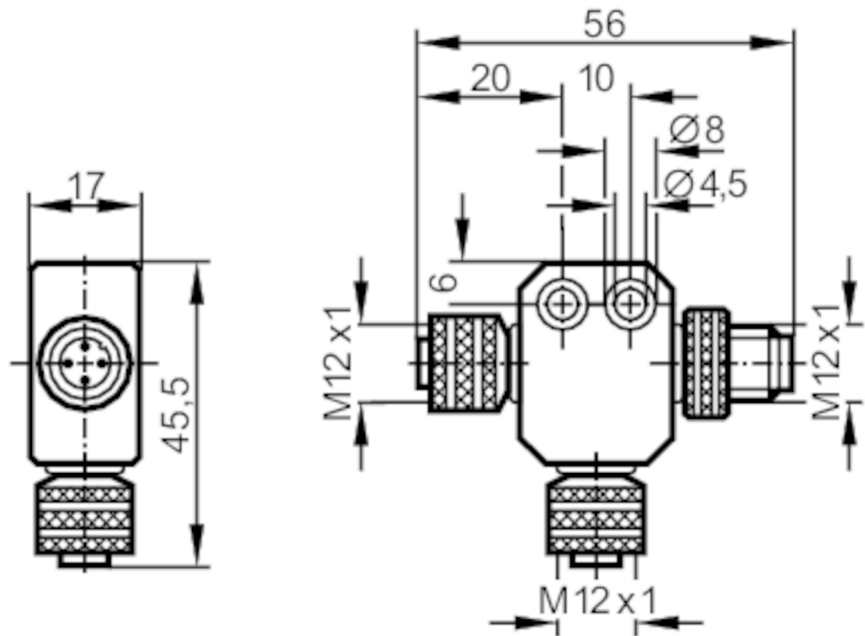

### Applikasjon

Design

for trykksensorer PNI

### Elektriske data

|                                      |     |                         |
|--------------------------------------|-----|-------------------------|
| Driftsspenning                       | [V] | < 30,00 AC / < 36,00 DC |
| Maks. strømbelastning pr. modul/port | [A] | 3,00                    |
| Maks. nåværende belastning totalt    | [A] | 3,00                    |

### Driftsforhold

|                      |      |                |
|----------------------|------|----------------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -25,00...90,00 |
| Beskyttelse          |      | IP 68          |

### Mekaniske data

|            |     |       |
|------------|-----|-------|
| Vekt       | [g] | 38,20 |
| Materialer |     | PUR   |

### Merknader

|                     |                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| Merknader           | retning kontakter A/B-horisontale (for en vertikal sensor) |
| Antall i forpakning | 1,00 stk.                                                  |

## T-splitter

T SPLITTER M12/2XUS

## Elektrisk tilkobling

## Tilkobling

