


Y-splitter

Safety splitter box

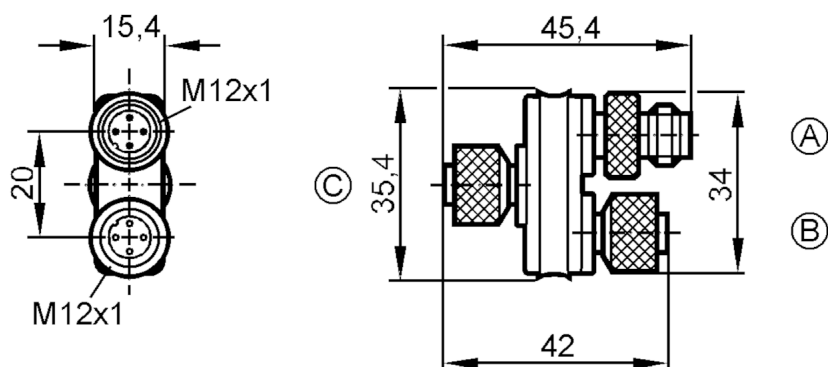

Applikasjon

Design

T-stykke for pseudo-seriell tilkobling av feilsikre sensorer

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 30,00 AC / < 36,00 DC
Maks. strømbelastning pr. modul/port	[A]	4,00
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	4,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse		IP 68

Mekaniske data

Vekt	[g]	31,40
Materialer		PUR
Støpt kroppsmateriale		PUR
Materiale mutter		messing, forniklet

Merknader


Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

Y-splitter

Safety splitter box

Elektrisk tilkobling

Tilkobling

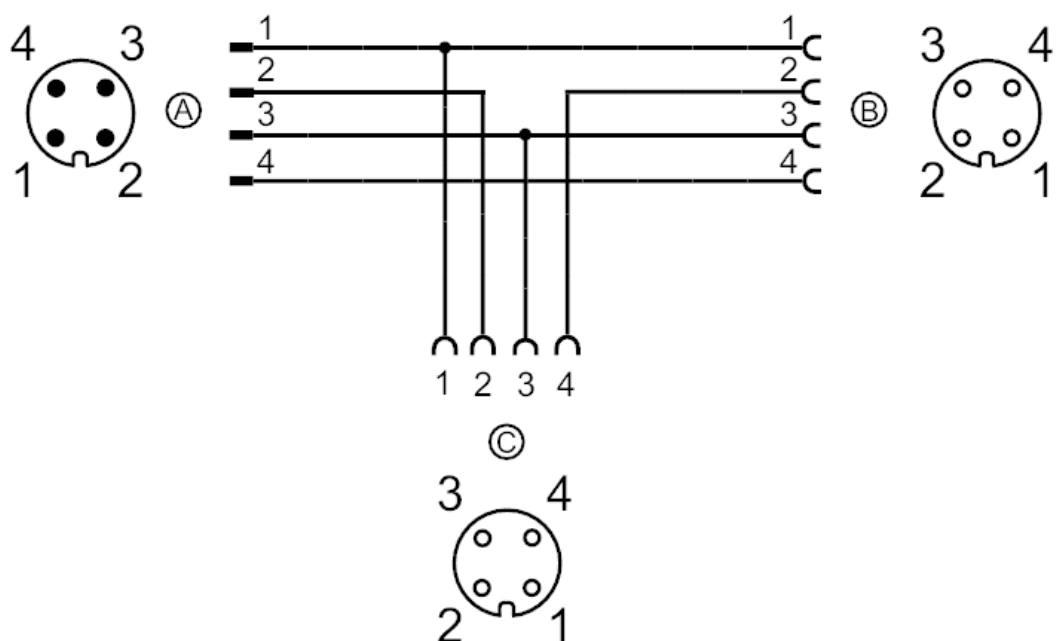

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet

Koblinger: 1 x M12; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet