


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH050MSA0005C02

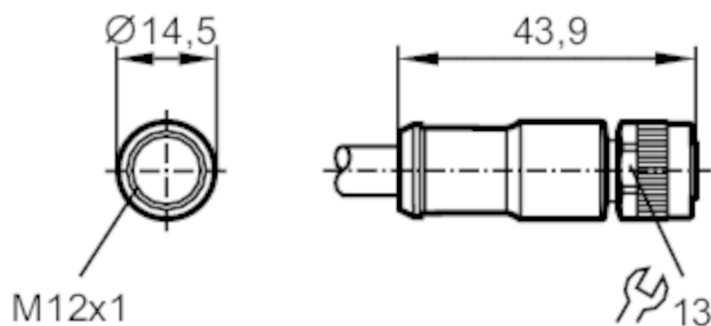

Applikasjon

Spesiell egenskap	Halogenfri; gullbelagte kontakter; Skjernet kabel; Drakjede egnethet
Applikasjon	CAN-buss

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 30,00 AC / < 36,00 DC
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...85,00
Lagringstemperatur [°C]	-40,00...80,00
Beskyttelse	IP 68

Mekaniske data

Vekt [g]	374,50								
Dimensjoner [mm]	14,50 x 14,50 x 43,90								
Materialer	PUR								
Støpt kroppsmateriale	PUR								
Materiale mutter	messing, forniklet								
Drakjede egnethet	ja								
Drakjede egnethet	<table> <tr> <td>bøyeradius for fleksibel bruk</td><td>min. 10 x kabeldiameter</td></tr> <tr> <td>bøyeradius for fast installasjon</td><td>min. 5 x kabeldiameter</td></tr> <tr> <td>rejsehastighet</td><td>maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s²</td></tr> <tr> <td>bøying sykluser</td><td>> 1 Mio.</td></tr> </table>	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter	bøyeradius for fast installasjon	min. 5 x kabeldiameter	rejsehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²	bøying sykluser	> 1 Mio.
bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter								
bøyeradius for fast installasjon	min. 5 x kabeldiameter								
rejsehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²								
bøying sykluser	> 1 Mio.								



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH050MSA0005C02

Merknader

Antall i forpakning


1,00 stk.

Elektrisk tilkobling


Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, lilac, Ø 6,8 mm, beskyttet; 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm) + 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) + 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte

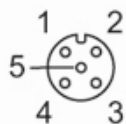

Tilkobling

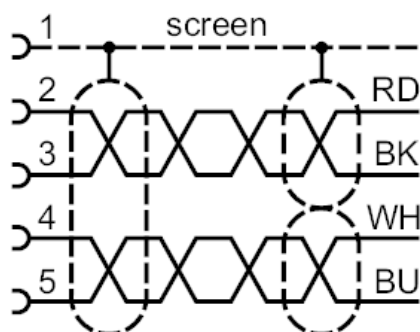

BK =	Lederfarger :
BU =	svart
RD =	blå
WH =	rød
screen =	hvit
	skjerm