


Forbindelseskabel med støpsel

ASTGH050MSA0005C02

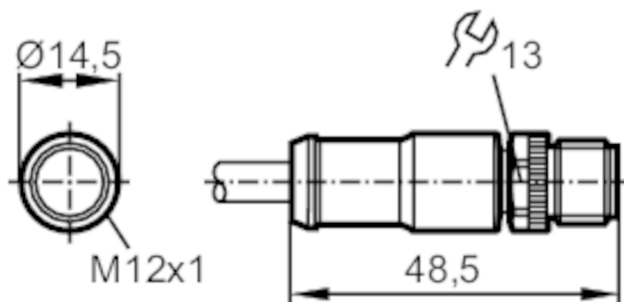

Applikasjon

Spesiell egenskap	Halogenfri; gullbelagte kontakter; Skjernet kabel; Drakjede egnethet
Applikasjon	CAN-buss

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 30,00 AC / < 36,00 DC
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...85,00
Lagringstemperatur [°C]	-40,00...80,00
Beskyttelse	IP 68

Mekaniske data

Vekt	[g]	350,00	
Dimensjoner	[mm]	14,50 x 14,50 x 48,50	
Materialer		PUR	
Støpt kroppsmateriale		PUR	
Materiale mutter		messing, forniklet	
Drakjede egnethet		ja	
Drakjede egnethet		bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
		bøyeradius for fast installasjon	min. 5 x kabeldiameter
		rejsehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s2
		bøying sykluser	> 1 Mio.

Forbindelseskabel med støpsel

ASTGH050MSA0005C02

Merknader

Antall i forpakning


1,00 stk.

Elektrisk tilkobling


Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, lilac, Ø 6,8 mm, beskyttet; 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm) + 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) + 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm

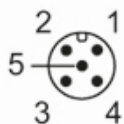

Tilkobling

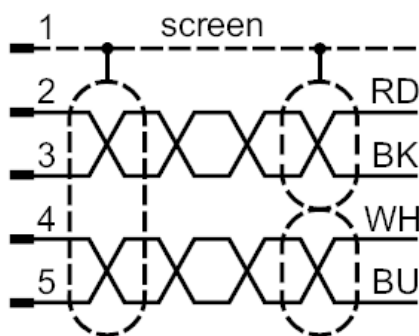

BK =	Lederfarger :
BU =	svart
RD =	blå
WH =	rød
screen =	hvit
	skjerm