


T-splitter

T SPLITTER M12/2XUS

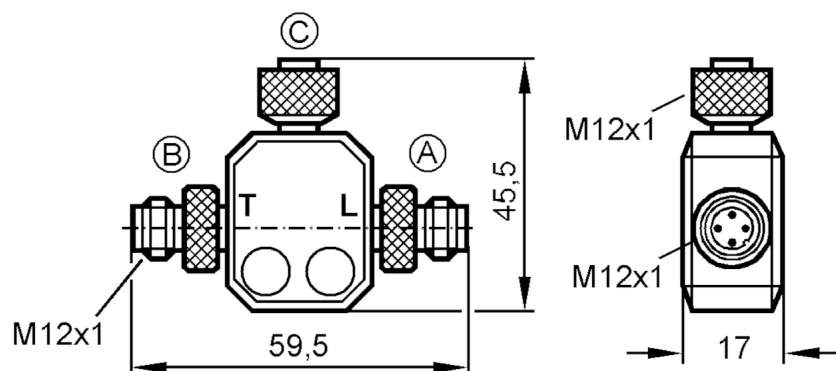

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 30,00 AC / < 36,00 DC
Maks. strømbelastning pr. modul/port	[A]	3,00
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	3,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse		IP 68

Mekaniske data

Vekt	[g]	39,70
Materialer		PUR
Støpt kroppsmateriale		PUR
Materiale mutter		messing, forniklet

Tilbehør

Varer som leveres		Beskyttende hett: 1
-------------------	--	---------------------

Merknader


Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

T-splitter

T SPLITTER M12/2XUS

Elektrisk tilkobling

Tilkobling

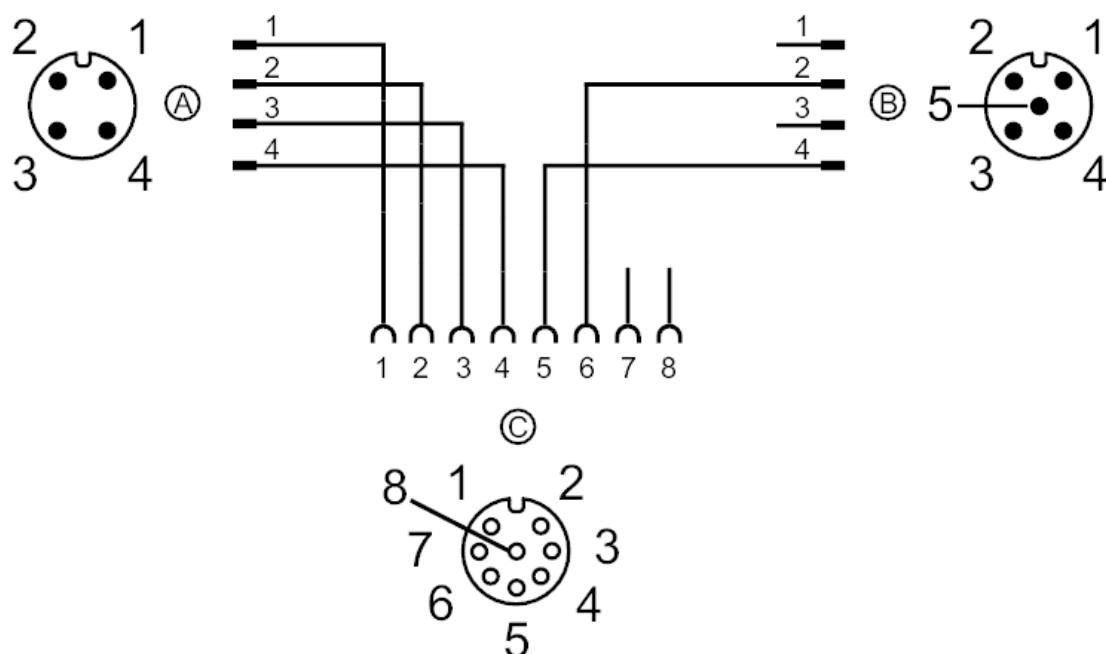

Koblinger: 1 x M12; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet