


Jumperkabel med ventilplugg

AVSAC031PLS0005H03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

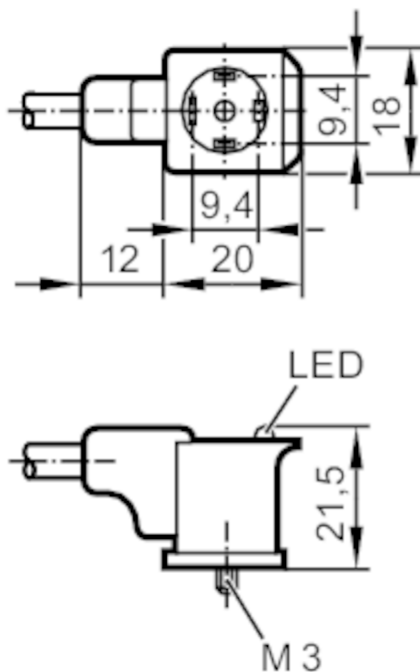

Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 24,00 AC/DC
Overspenningsbeskyttelse	ja; (VDR)

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20,00...80,00
Beskyttelse	IP 67

Mekaniske data

Dimensjoner [mm]	21,50 x 18,00 x 32,00
Materialer	PP; FKM
Støpt kroppsmateriale	PP/FPM
Materiale mutter	messing, forniklet

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

E11655



Jumperkabel med ventilplugg

AVSAC031PLS0005H03

Elektrisk tilkobling


Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x ventiltype C industristandard, vinklet; Støpt kropp: PP/FPM; låse: messing, forniklet



Tilkobling

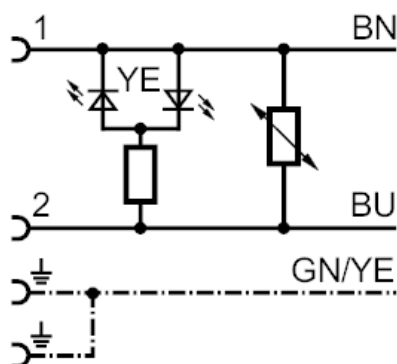

BN = Lederfarger :
BU = brun
GN/YE = blå
 grønn/gul