


E11658



Kabelkompatibelt støpsel

SDOAH040MSSFKPG

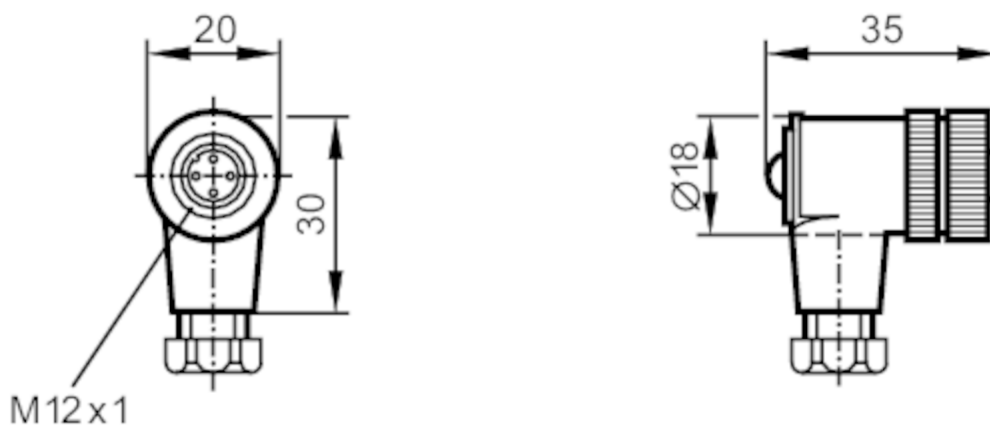

Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; gullbelagte kontakter
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 250,00 AC/DC
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00; (...40 °C)

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...100,00
Beskyttelse	IP 68

Mekaniske data

Vekt [g]	30,20
Dimensjoner [mm]	35,00 x 20,00 x 30,00
Materialer	PA
Støpt kroppsmateriale	PA
Materiale mutter	messing, forniklet

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

E11658



Kabelkompatibelt støpsel

SDOAH040MSSFKPG

Elektrisk tilkobling

skrueterminaler: ...0,75 mm²; Kabelskjede: Ø 6...8 mm

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PA; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte



Tilkobling

