


## Kabelkompatibelt støpsel

SDOAH042MSSFKPG

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

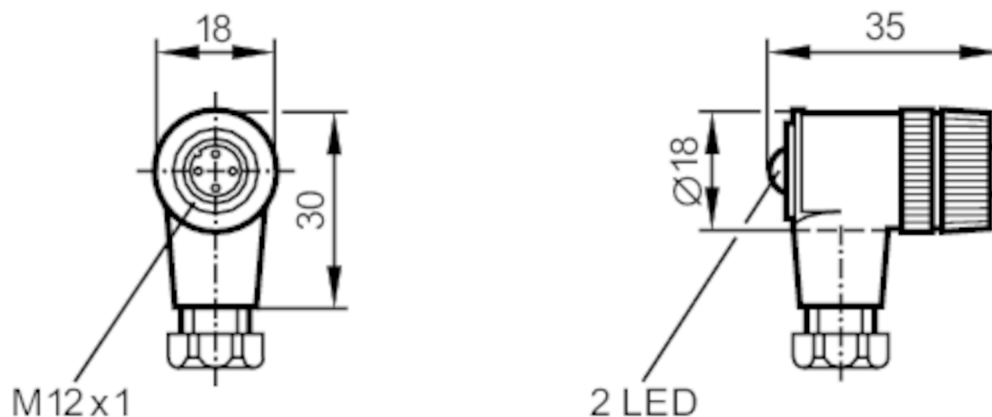

## Applikasjon

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Spesiell egenskap | Fri for silikon; gullbelagte kontakter |
| Fri for silikon   | ja                                     |

## Elektriske data

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Driftsspenning [V]                    | 10,00...30,00 DC |
| Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00; (...40 °C) |

## Utganger

|                  |     |
|------------------|-----|
| Elektrisk design | PNP |
|------------------|-----|

## Driftsforhold

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...100,00 |
| Beskyttelse               | IP 68           |

## Mekaniske data

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Dimensjoner [mm]      | 30,00 x 18,00 x 35,00 |
| Materialer            | PA                    |
| Støpt kroppsmateriale | PA                    |
| Materiale mutter      | messing, forniklet    |

## Displayer/driftselementer

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| Display | koblingsstatus | 1 x LED, gul   |
|         | drift          | 1 x LED, grønn |

## Merknader

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Antall i forpakning | 1,00 stk. |
|---------------------|-----------|

# E11659



## Kabelkompatibelt støpsel

SDOAH042MSSFKPG

### Elektrisk tilkobling

terminaler: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Kabelskjede: Ø 6...8 mm

### Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PA; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte



### Tilkobling

