




T-splitter

Y-splitter/STM12/2xUS

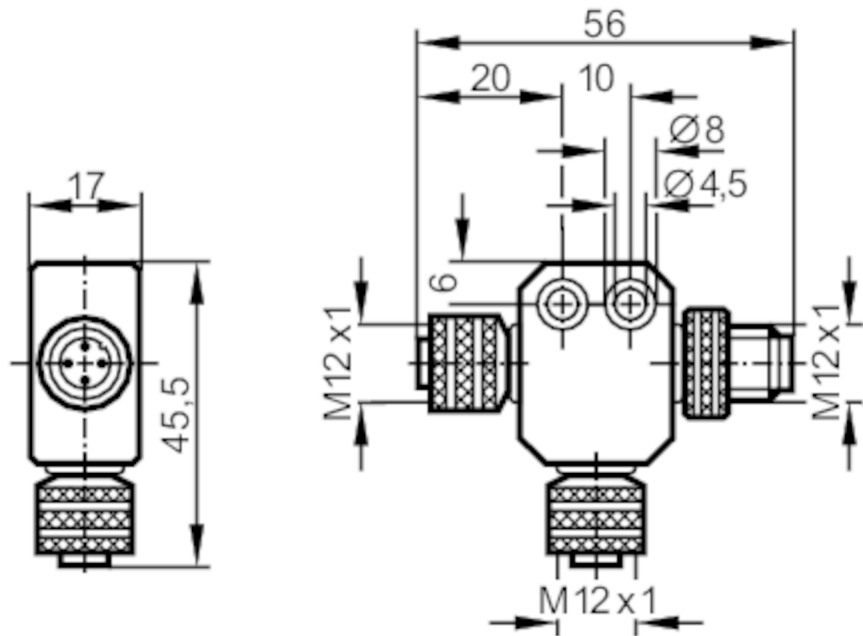

Applikasjon		
Design		for trykksensorer PNI
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	< 30,00 AC / < 36,00 DC
Maks. strømbelastning pr. modul/port	[A]	3,00
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	3,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse		IP 68
Mekaniske data		
Vekt	[g]	38,00
Materialer		PUR
Merknader		
Merknader		retning kontakter A/B-vertikale (for en vertikal sensor)
Antall i forpakning		1,00 stk.

T-splitter

Y-splitter/STM12/2xUS

Elektrisk tilkobling**Tilkobling**