


Forbindelseskabel med støpsel

ASTGF030MSS0,28H03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

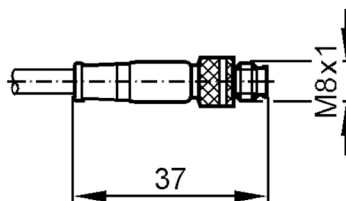

Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 60,00 AC / < 75,00 DC
Beskyttelsesklasse	III
Maks. nåværende belastning totalt [A]	3,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...85,00
Beskyttelse	IP 68

Mekaniske data

Materialer	PUR
Støpt kroppsmateriale	PUR
Materiale mutter	messing, forniklet

Merknader

Merknader	kabel: 60 mm avmantlet og 3 mm avisolert og fortinnet
Antall i forpakning	1,00 stk.



Forbindelseskabel med støpsel

ASTGF030MSS0,28H03

Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,28 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte

Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte



Tilkobling

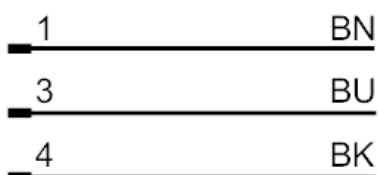

BK = Lederfarger :
BN = svart
BU = brun
 blå