


## Forbindelseskabel

VDOGG030--S0002A03STGH030MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

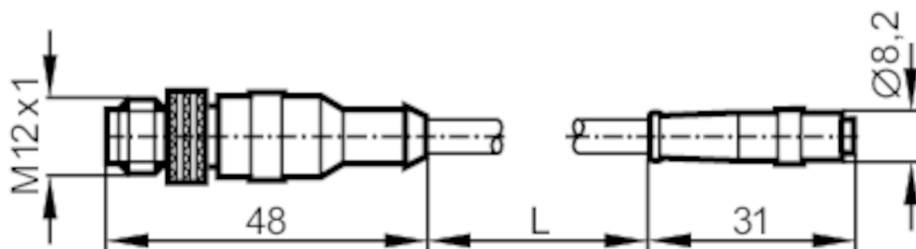

## Applikasjon

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Spesiell egenskap | Fri for silikon; gullbelagte kontakter |
| Fri for silikon   | ja                                     |

## Elektriske data

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Driftsspenning [V]                    | < 60,00 AC / < 75,00 DC |
| Beskyttelsesklasse                    | III                     |
| Maks. nåværende belastning totalt [A] | 3,00                    |

## Driftsforhold

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
| Beskyttelse               | IP 67          |

## Mekaniske data

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Materialer            | PUR                |
| Støpt kroppsmateriale | PUR                |
| Materiale mutter      | messing, forniklet |

## Merknader

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Antall i forpakning | 1,00 stk. |
|---------------------|-----------|




## Forbindelseskabel

VDOGG030--S0002A03STGH030MSS

### Elektrisk tilkobling - koble

 
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,7...0,9 Nm



### Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PUR / PVC, svart, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Tilkobling

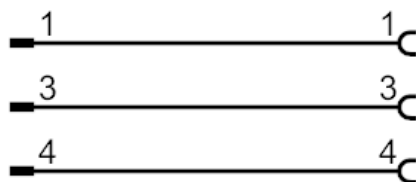

### Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...0,7 Nm

