


Splitterboks

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: EBC001

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

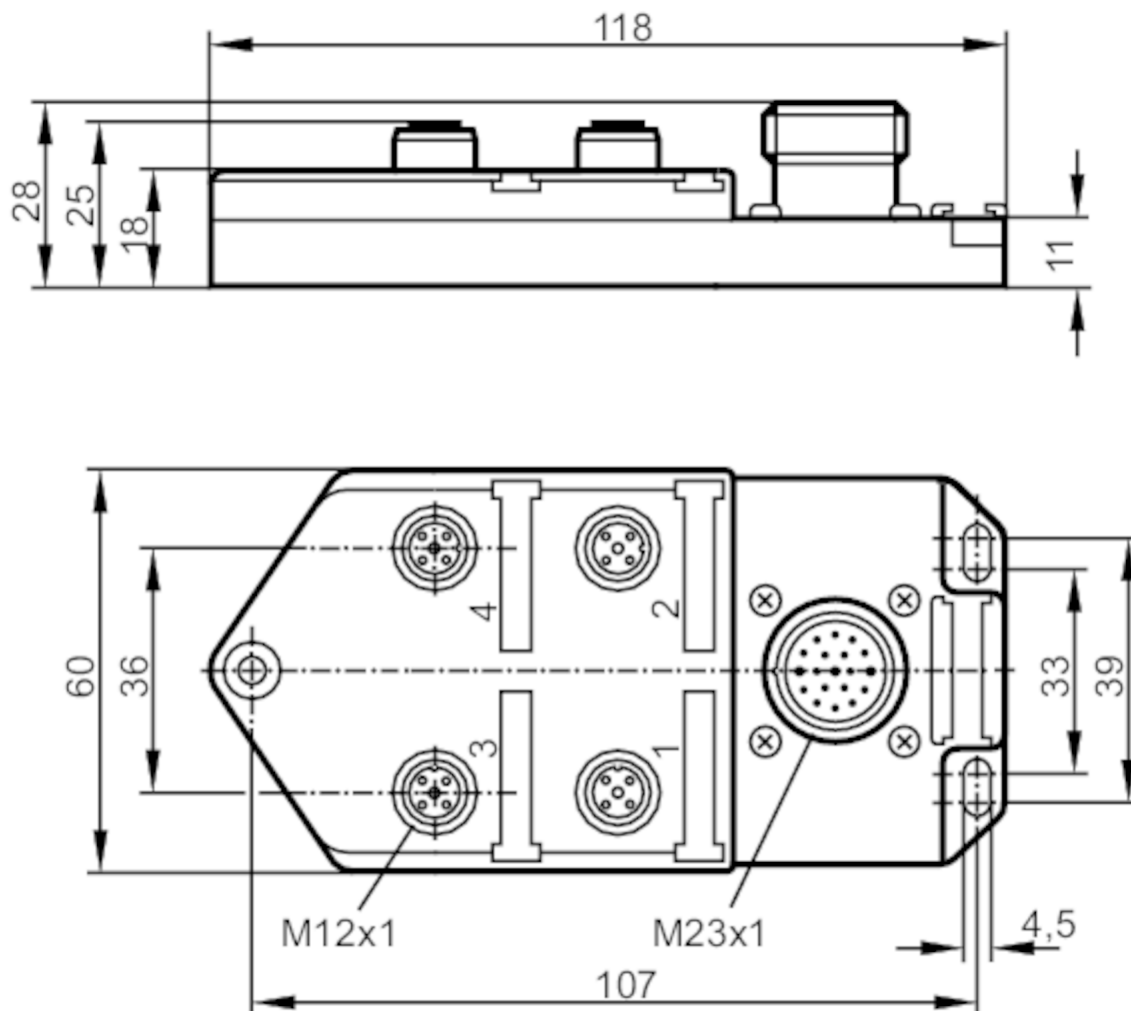

Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; gullbelagte kontakter
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 60,00 AC / < 75,00 DC
Beskyttelsesklasse		II
Maks. strømbelastning pr. modul/port	[A]	4,00
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	12,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-15,00...80,00
Beskyttelse		IP 67



Splitterboks

ZD04H050MSS0000-00STAK120MSS

Mekaniske data


Dimensjoner	[mm]	28,00 x 60,00 x 118,00
Materialer		TPU
Støpt kroppsmateriale		TPU
Antall porter splitterboks		4
Kontakttype		M12

Merknader


Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling - Tilkobling

Koblinger: 1 x M23; Støpt kropp: TPU; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm

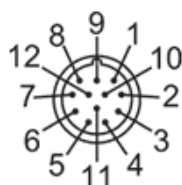

Tilkobling

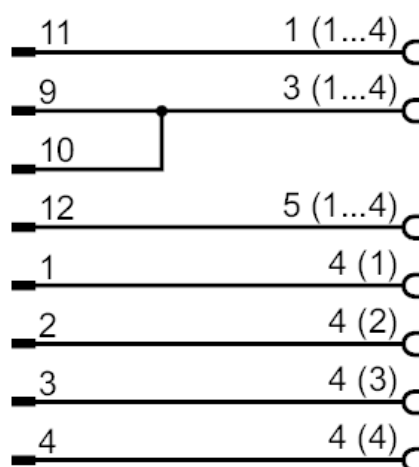

E11719



Splitterboks

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS

Elektrisk tilkobling - spor

Koblinger: 4 x M12; koding: A; Støpt kropp: TPU; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm

