

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS

Alternative artikler: EBC009

[illegible]

Spesiell egenskap	Fri for silikon; gullbelagte kontakter
Fri for silikon	ja

Driftsspøenning	[V]	< 60,00 AC / < 75,00 DC
Beskyttelsesklasse		II
Maks. strømbelastning pr. modul/port	[A]	4,00
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	12,00

Omgivelsestemperatur	[°C]	-15,00...80,00
Beskyttelse		IP 67



Splitterboks

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS

Mekaniske data


Dimensjoner	[mm]	28,00 x 60,00 x 152,00
Materialer		TPU
Støpt kroppsmateriale		TPU
Antall porter splitterboks		8
Kontakttype		M12

Merknader


Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling - Tilkobling

Koblinger: 1 x M23; Støpt kropp: TPU; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm

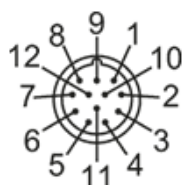

Tilkobling

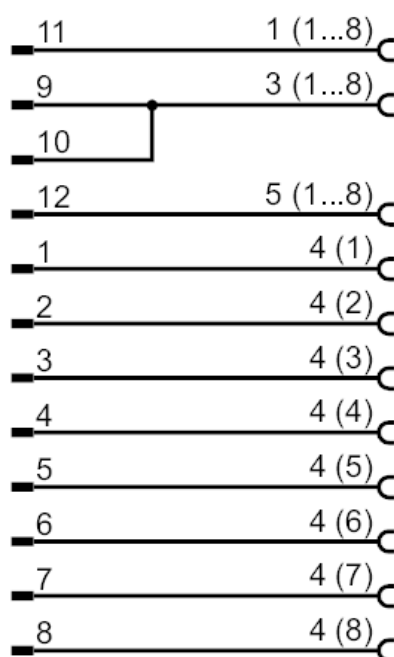

E11725



Splitterboks

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS

Elektrisk tilkobling - spor

Koblinger: 8 x M12; koding: A; Støpt kropp: TPU; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm

