



E11774

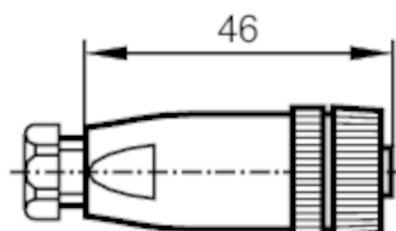

Kabelkompatibelt støpsel

SDOGH050MSSFKPG

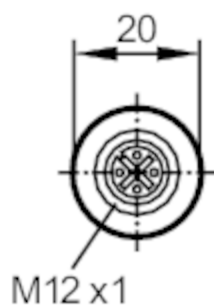

Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; gullbelagte kontakter
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 45,00 AC / < 70,00 DC
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00; (...40 °C)

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...100,00
Beskyttelse	IP 68

Mekaniske data

Vekt [g]	29,90
Dimensjoner [mm]	20,00 x 20,00 x 46,00
Materialer	PA
Støpt kroppsmateriale	PA
Materiale mutter	messing, forniklet

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

E11774



Kabelkompatibelt støpsel


SDOGH050MSSFKPG

Elektrisk tilkobling

skrueterminaler: ...0,75 mm²; Kabelskjede: Ø 6...8 mm

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PA; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte

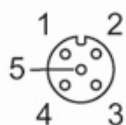

Tilkobling

