


Kabelkompatibelt støpsel

SDOAH042VASFKPG

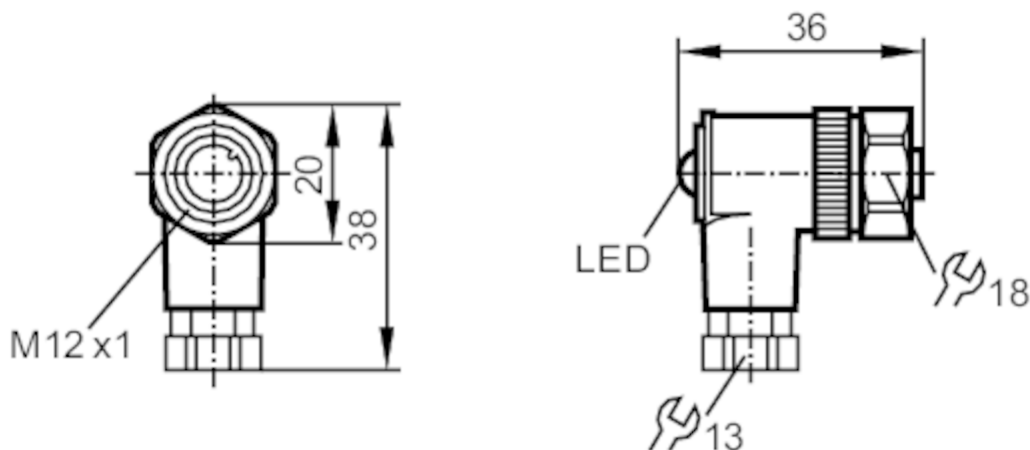

Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; gullbelagte kontakter
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00; (...40 °C)

Utganger

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...85,00
Beskyttelse	IP 67; IP 69K

Mekaniske data

Vekt [g]	26,40
Dimensjoner [mm]	38,00 x 20,00 x 36,00
Materialer	PBT; PA gjennomsiktig
Støpt kroppsmateriale	PBT/PA, gjennomsiktig
Materiale mutter	rustfritt stål:

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------



Kabelkompatibelt støpsel

SDOAH042VASFKPG

Elektrisk tilkobling

skrueterminaler: ...0,75 mm²; Kabelskjede: Ø 4...6 mm

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PBT/PA, gjennomsiktig; låse: rustfritt stål; kontakter: gullbelagte;
Tiltrekkingsmoment: 0,7...0,9 Nm



Tilkobling

