


## Clean-line-sylinder monteringsklemme for sylindersensorer

CLAMP FOR CLEAN LINE CYL D20

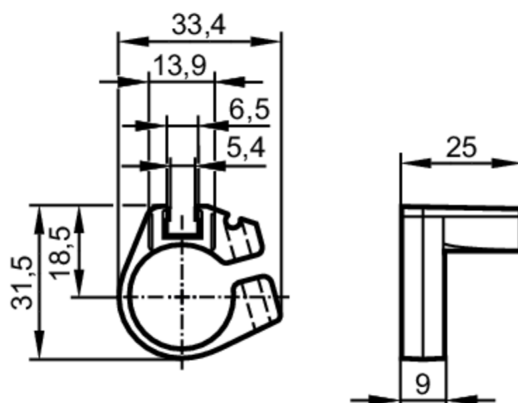

### Applikasjon

|        |               |
|--------|---------------|
| Design | for typer MKT |
|--------|---------------|

### Driftsforhold

|                      |      |              |
|----------------------|------|--------------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | 0,00...50,00 |
|----------------------|------|--------------|

### Mekaniske data

|                    |                                                              |                         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Vekt               | [g]                                                          | 9,20                    |
| Materialer         | festeklemme: POM; armatur: aluminium; skrue: rustfritt stål: |                         |
| Tiltrekkingsmoment | [Nm]                                                         | 0,50; (Monteringsskrue) |
| Stempeldiameter    | [mm]                                                         | 20,00                   |


### Tilbehør

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Varer som leveres | pipeskruer: 1 x SW2,5 |
|-------------------|-----------------------|

### Merknader

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Antall i forpakning | 1,00 stk. |
|---------------------|-----------|

### Diagrammer og grafer
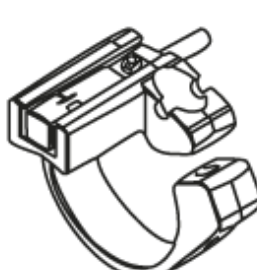
|              |                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Installasjon |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|