




Jumperkabel med ventilplugg

AVDAA031PLS0010H03

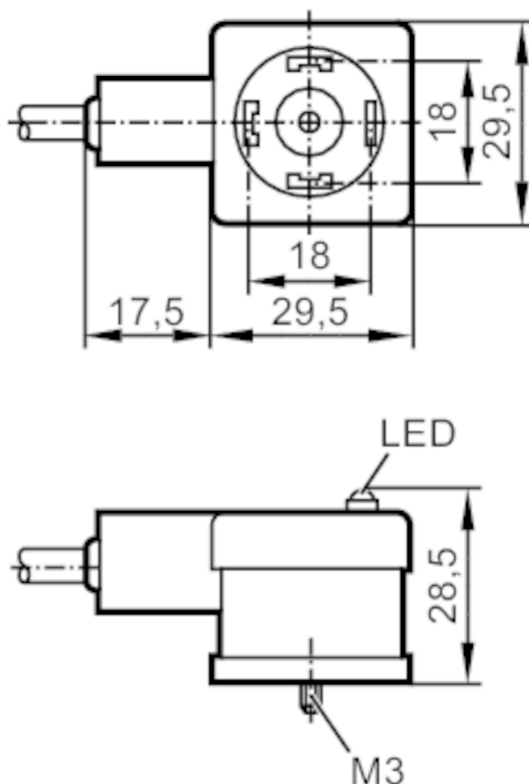

Applikasjon		
Spesiell egenskap		Fri for silikon; Halogenfri
Fri for silikon		
Elektriske data		
Driftsspenning [V]		< 24,00 AC/DC
Overspenningsbeskyttelse		ja; (VDR)
Maks. nåværende belastning totalt [A]		5,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur [°C]		-20,00...80,00
Beskyttelse		IP 67
Mekaniske data		
Vekt [g]		491,50
Dimensjoner [mm]		28,50 x 29,50 x 47,00
Materialer		PP; FKM
Støpt kroppsmateriale		PP/FPM
Displayer/driftselementer		
Display		koblingsstatus1 x LED, gul
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.

E11991



Jumperkabel med ventilplugg

AVDAA031PLS0010H03

Elektrisk tilkobling


Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x ventiltype A DIN, vinklet; Støpt kropp: PP/FPM



Tilkobling

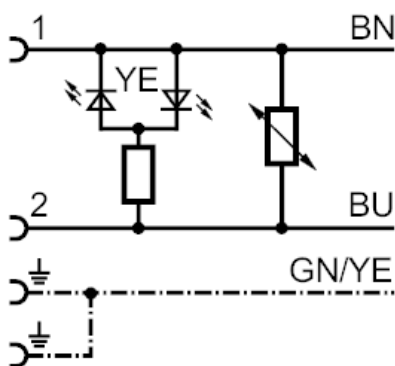

BN = Lederfarger :
BU = brun
GN/YE = blå
 grøn/gul