


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAK120MSS0014B12

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

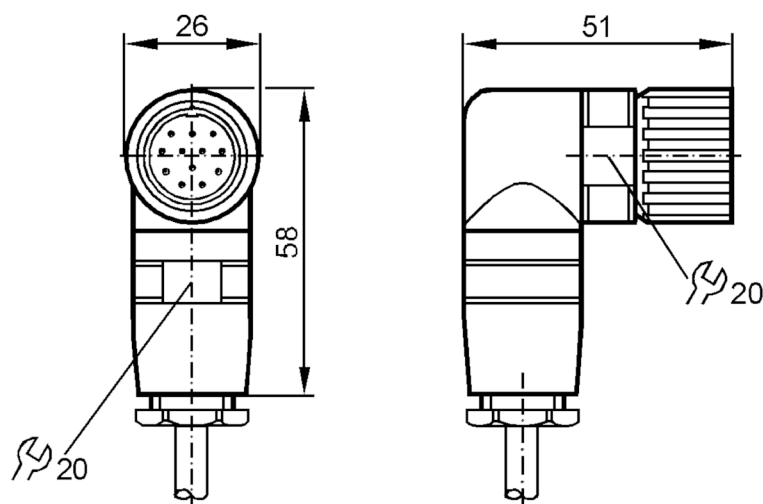

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC
----------------	-----	------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse	IP 65
-------------	-------

Mekaniske data

Dimensjoner	[mm]	51,00 x 26,00 x 58,00
-------------	------	-----------------------

Materialer	messing forniklet
------------	-------------------

Støpt kroppsmateriale	messing, forniklet
-----------------------	--------------------

Materiale mutter	messing, forniklet
------------------	--------------------

Merknader


Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 14 m, PUR, svart, Ø 11 mm; 12 x 1,0 mm²

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M23, vinklet; Støpt kropp: messing, forniklet; låse: messing, forniklet

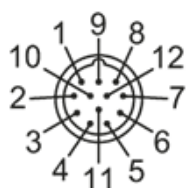

E11016



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAK120MSS0014B12

Tilkobling