


Tilpasningsenhet for kapasitive sensorer

MOUNTING ADAPTER M30 POM

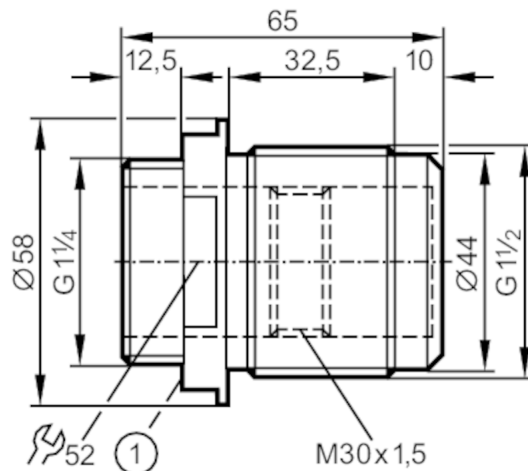

1 O-ring 44 x 2 mm



Applikasjon

Mediumtemperatur	[°C]	-25,00...100,00
Medie temperatur kort tid	[°C]	-25,00...110,00
Trykklassifisering	[bar]	8,00

Mekaniske data

Vekt	[g]	90,50
Dimensjoner	[mm]	G 1 1/2 / L = 65,00
Gjengebetegnelse		G 1 1/2
Materialer		Adapter: POM; Tetning: EPDM
Sensor tilkobling		gjenget tilkobling M30 x 1,5 innvendig tråd
Prosesstilkobling		gjenget tilkobling G 1 1/2 ekstern tråd

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------