


## Tilpasningsenhet for kapasitive sensorer

MOUNTING ADAPTER M30 POM

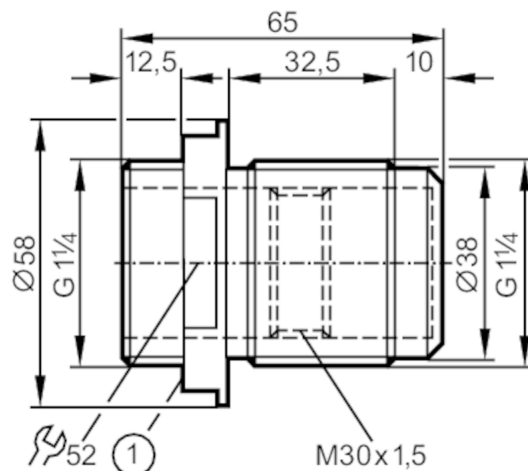

1 O-ring 44 x 2 mm

## Applikasjon

|                           |       |                 |
|---------------------------|-------|-----------------|
| Mediumtemperatur          | [°C]  | -25,00...100,00 |
| Medie temperatur kort tid | [°C]  | -25,00...110,00 |
| Trykklassifisering        | [bar] | 8,00            |

## Mekaniske data

|                   |      |                                             |
|-------------------|------|---------------------------------------------|
| Vekt              | [g]  | 79,20                                       |
| Dimensjoner       | [mm] | G 1 1/4 / L = 65,00                         |
| Gjengebetegnelse  |      | G 1 1/4                                     |
| Materialer        |      | Adapter: POM; Tetning: EPDM                 |
| Sensor tilkobling |      | gjenget tilkobling M30 x 1,5 innvendig tråd |
| Prosesstilkobling |      | gjenget tilkobling G 1 1/4 ekstern tråd     |

## Merknader

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Antall i forpakning | 1,00 stk. |
|---------------------|-----------|