


Kabelkompatibelt støpsel

SDOAL070PLSFKPG

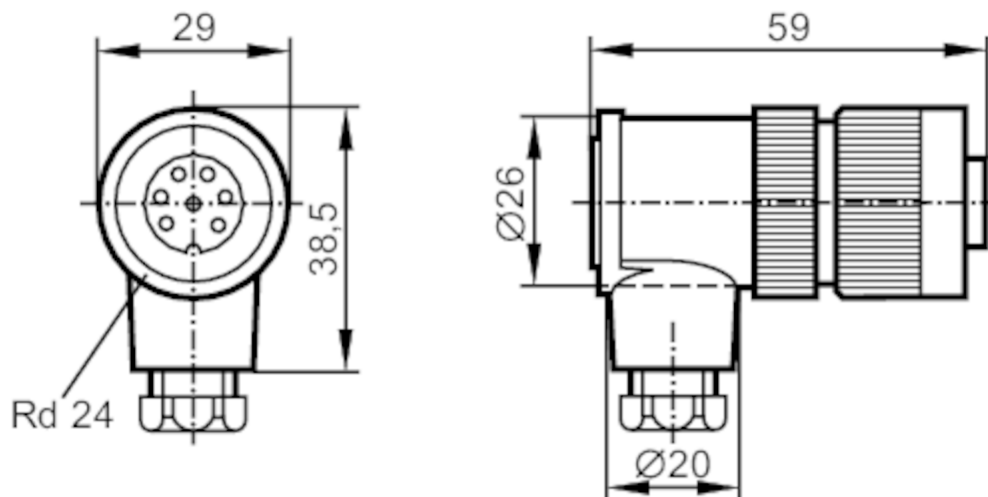

Applikasjon

Spesiell egenskap

gullbelagte kontakter

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

< 250,00 AC / < 300,00 DC

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40,00...100,00

Beskyttelse

IP 67

Mekaniske data

Vekt

[g]

43,70

Dimensjoner

[mm]

59,00 x 29,00 x 38,50

Materialer

PBT

Støpt kroppsmateriale

PBT

Materiale mutter

PA

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.



Kabelkompatibelt støpsel

SDOAL070PLSFKPG

Elektrisk tilkobling

terminaler: ...2,5 mm²; Kabelskjede: Ø 6...8 mm

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x Rd24, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PBT; låse: PA; kontakter: gullbelagte



Tilkobling

