


## Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGF030ZDS0005E03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E11495

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

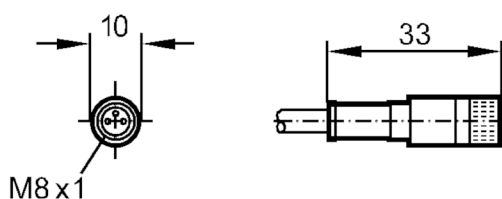

## Elektriske data

|                |     |               |
|----------------|-----|---------------|
| Driftsspenning | [V] | < 60,00 AC/DC |
|----------------|-----|---------------|

## Driftsforhold

|                      |      |                |
|----------------------|------|----------------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -25,00...90,00 |
|----------------------|------|----------------|

|             |  |       |
|-------------|--|-------|
| Beskyttelse |  | IP 68 |
|-------------|--|-------|

## Mekaniske data

|             |      |                       |
|-------------|------|-----------------------|
| Dimensjoner | [mm] | 10,00 x 10,00 x 33,00 |
|-------------|------|-----------------------|

|            |  |     |
|------------|--|-----|
| Materialer |  | PUR |
|------------|--|-----|

|                        |  |     |
|------------------------|--|-----|
| Støpt kropps materiale |  | PUR |
|------------------------|--|-----|

|                  |  |              |
|------------------|--|--------------|
| Materiale mutter |  | diecast zinc |
|------------------|--|--------------|

## Merknader

|                     |  |           |
|---------------------|--|-----------|
| Antall i forpakning |  | 1,00 stk. |
|---------------------|--|-----------|

# E11044



## Forbindelseskabel med stikkontakt

 
ADOGF030ZDS0005E03

### Elektrisk tilkobling


Kabel: 5 m, PVC, svart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (128 x Ø 0,05 mm )

### Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: diecast zinc



### Tilkobling

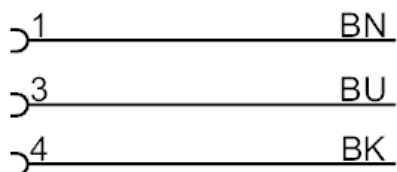

|      |               |
|------|---------------|
| BK = | Lederfarger : |
| BN = | svart         |
| BU = | brun          |
|      | blå           |