




Jumperkabel med ventilplugg

AVDAC031--S0005A03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

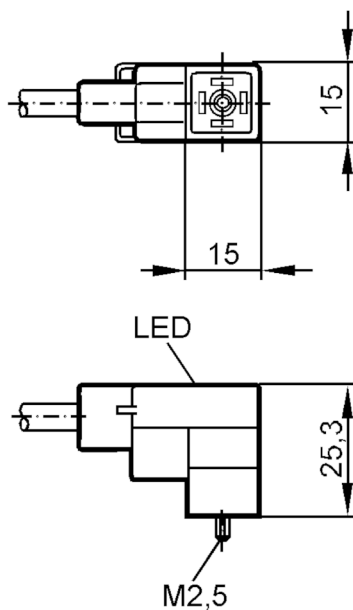

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 24,00 AC/DC
Overspenningsbeskyttelse		ja; (VDR)

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse		IP 67

Mekaniske data

Materialer	PUR
Støpt kroppsmateriale	PUR

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Tilbehør

Varer som leveres	skruer
	panel for merking

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

E11052



Jumperkabel med ventilplugg

AVDAC031--S0005A03

Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x ventil type C DIN, vinklet; Støpt kropp: PUR



Tilkobling



BN =	Lederfarger :
BU =	brun
GN/YE =	blå
	grønn/gul