




Jumperkabel med ventilplugg

VVSAC041--S0003A03STGH030MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

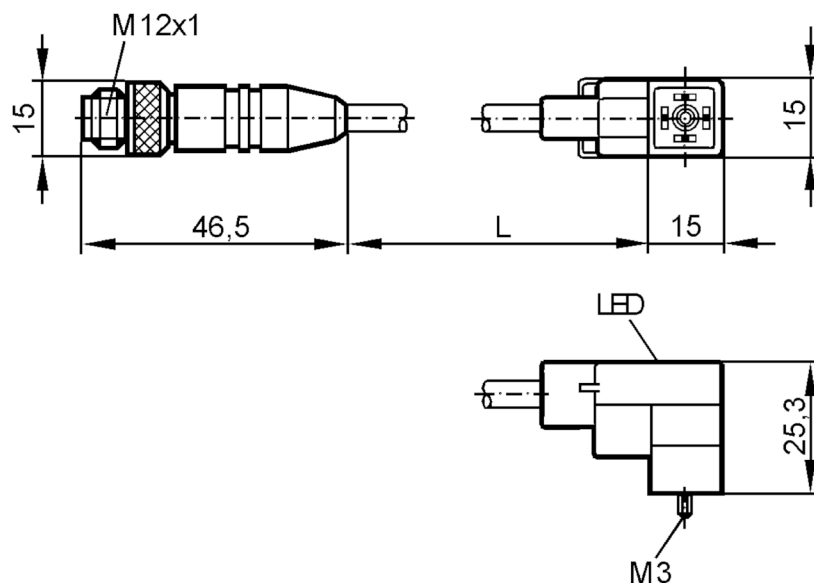

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 24,00 AC/DC
Overspenningsbeskyttelse		ja; (VDR)

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse		IP 67

Mekaniske data

Materialer	TPU
Støpt kroppsmateriale	TPU
Materiale mutter	messing, forniklet

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Tilbehør

Varer som leveres	skrue
	panel for merking

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------




Jumperkabel med ventilplugg

VVSAC041--S0003A03STGH030MSS

Elektrisk tilkobling - koble

 
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet



Elektrisk tilkobling

Kabel: 3 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Tilkobling

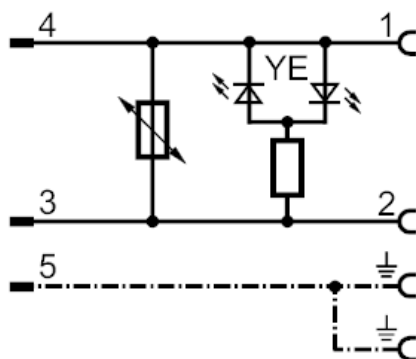

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x ventiltype C industristandard, vinklet; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet

