




Kabelbare plugger

SSTA040MSSFKPG

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E11505

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

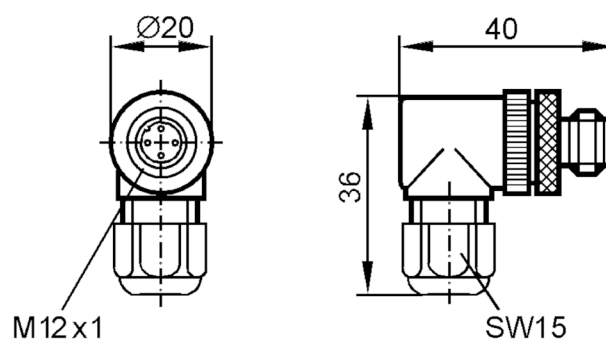

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 125,00 AC / < 150,00 DC
----------------	-----	---------------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...85,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse		IP 67
-------------	--	-------

Mekaniske data

Dimensjoner	[mm]	20,00 x 40,00 x 36,00
-------------	------	-----------------------

Materialer		PA
------------	--	----

Støpt kroppsmateriale		PA
-----------------------	--	----

Materiale mutter		messing, forniklet
------------------	--	--------------------

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

E11057



Kabelbare plugger

SSTA040MSSFKPG

Elektrisk tilkobling

terminaler:

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PA; låse: messing, forniklet



Tilkobling

