


## Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAF030MSS0002A03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

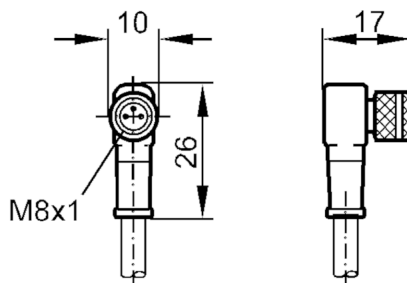

## Elektriske data

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Driftsspenning [V] | < 60,00 AC / < 75,00 DC |
| Beskyttelsesklasse | III                     |

## Driftsforhold

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
| Beskyttelse               | IP 67          |

## Mekaniske data

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Dimensjoner [mm]       | 17,00 x 10,00 x 26,00 |
| Materialer             | TPU                   |
| Støpt kropps materiale | TPU                   |
| Materiale mutter       | messing, forniklet    |

## Merknader

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Antall i forpakning | 1,00 stk. |
|---------------------|-----------|

## Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PUR / PVC, oransje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

## Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M8, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet



# E11060



## Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAF030MSS0002A03

### Tilkobling



|      |               |
|------|---------------|
| BN = | Lederfarger : |
| BK = | brun          |
| BU = | svart         |
|      | blå           |