


Forbindelseskabel

VDOAH043MSS0002H04STAH040MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

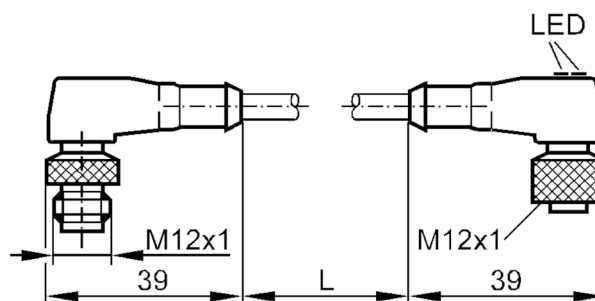

Applikasjon

Spesiell egenskap

Halogenfri

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

10,00...30,00 DC

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25,00...90,00

Beskyttelse

IP 67

Mekaniske data

Materialer

TPU

Støpt kroppsmateriale

TPU

Materiale mutter

messing, forniklet

Displayer/driftselementer

Display

koblingsstatus

2 x LED, gul

drift

1 x LED, grønn

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm²

Elektrisk tilkobling - koble






Forbindelseskabel

VDOAH043MSS0002H04STAH040MSS


Elektrisk tilkobling

Tilkobling

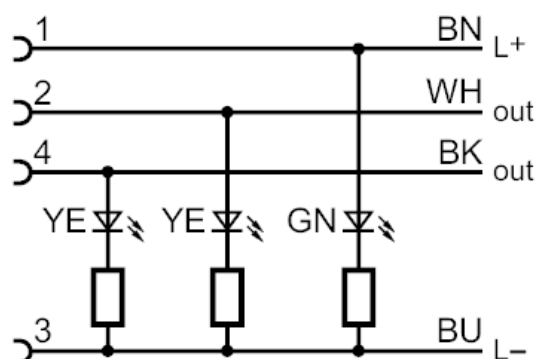

BK = Lederfarger :
 BN = svart
 BU = brun
 WH = blå
 hvit

 Elektrisk tilkobling - Stikkontakter



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, vinklet; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet