


## Forbindelseskabel

VDOAH043MSS0002H04STGH040MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

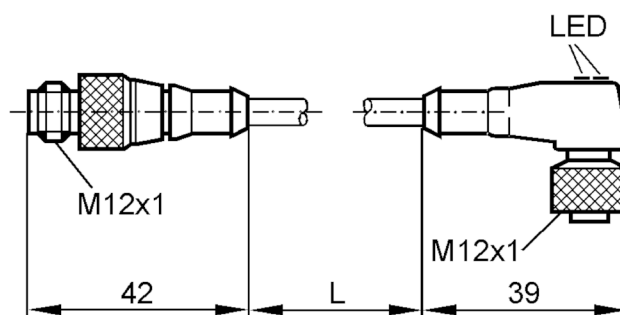

## Applikasjon

Spesiell egenskap

Halogenfri

## Elektriske data

Driftsspenning

[V]

10,00...30,00 DC

## Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25,00...90,00

Beskyttelse

IP 67

## Mekaniske data

Materialer

TPU

Støpt kroppsmateriale

TPU

Materiale mutter

messing, forniklet

## Displayer/driftselementer

Display

koblingsstatus

2 x LED, gul

drift

1 x LED, grønn

## Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.



## Forbindelseskabel

VDOAH043MSS0002H04STGH040MSS

### Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm



### Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm²

### Tilkobling



Lederfarger :  
 BK = svart  
 BN = brun  
 BU = blå  
 WH = hvit

### Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm

