


## Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGF030VAS0010E03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

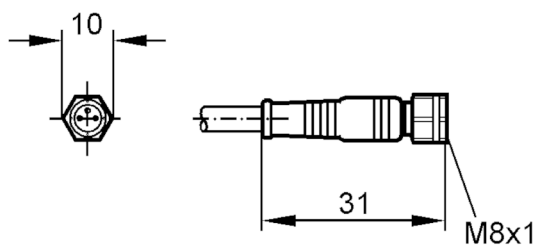

## Elektriske data

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Driftsspenning [V] | < 60,00 AC / < 75,00 DC |
| Beskyttelsesklasse | III                     |

## Driftsforhold

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00          |
| Beskyttelse               | IP 67; (hvis skrudd på) |

## Mekaniske data

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Dimensjoner [mm]      | 10,00 x 10,00 x 31,00         |
| Materialer            | TPU                           |
| Støpt kroppsmateriale | TPU                           |
| Materiale mutter      | rustfritt stål (1.4305 / 303) |

## Merknader

 
|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Antall i forpakning | 1,00 stk. |
|---------------------|-----------|

## Elektrisk tilkobling

Kabel: 10 m, PVC, oransje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: rustfritt stål (1.4305 / 303)




# E11096



## Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGF030VAS0010E03

### Tilkobling

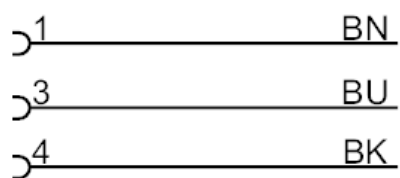

|      |               |
|------|---------------|
| BN = | Lederfarger : |
| BK = | brun          |
| BU = | svart         |
|      | blå           |